

NOVATECH

ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582332179



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO


Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	550 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	440 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	1.17 kg

ARO

Tread profile	convexo
Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris tráfico A (RAL7042)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	80 Shore A

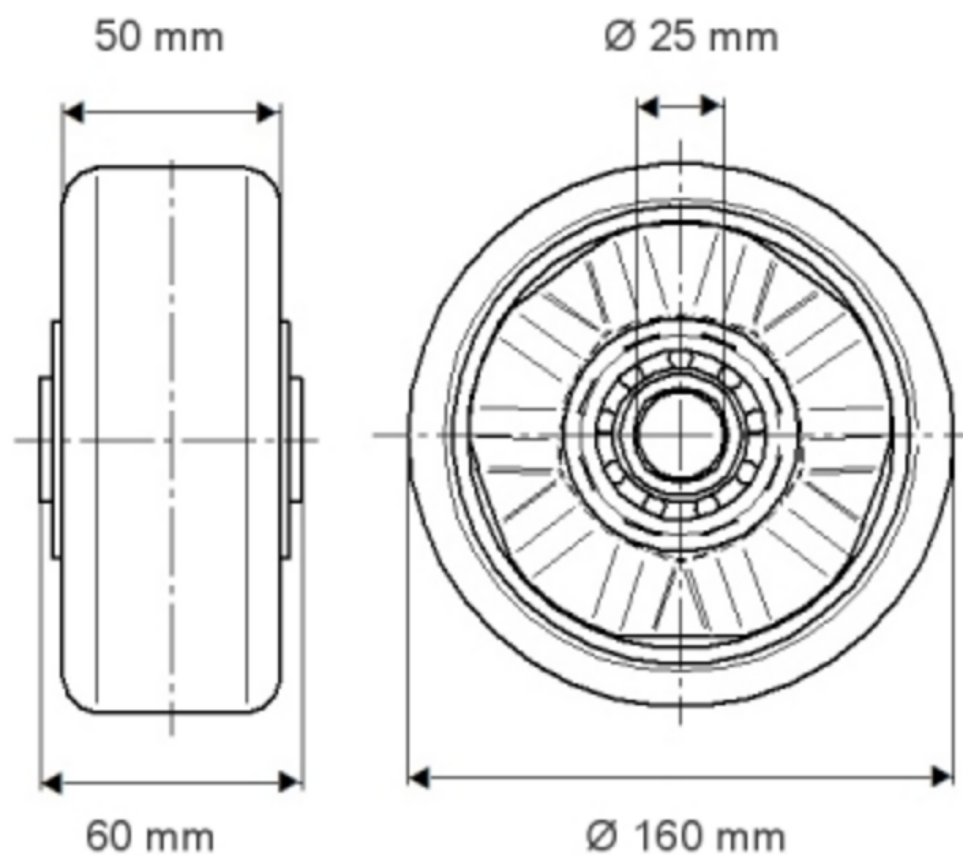


NOVATECH

ITP 160x50-Ø25-H160-soft cv

EAN 4031582332179

Número de pedido 00839136

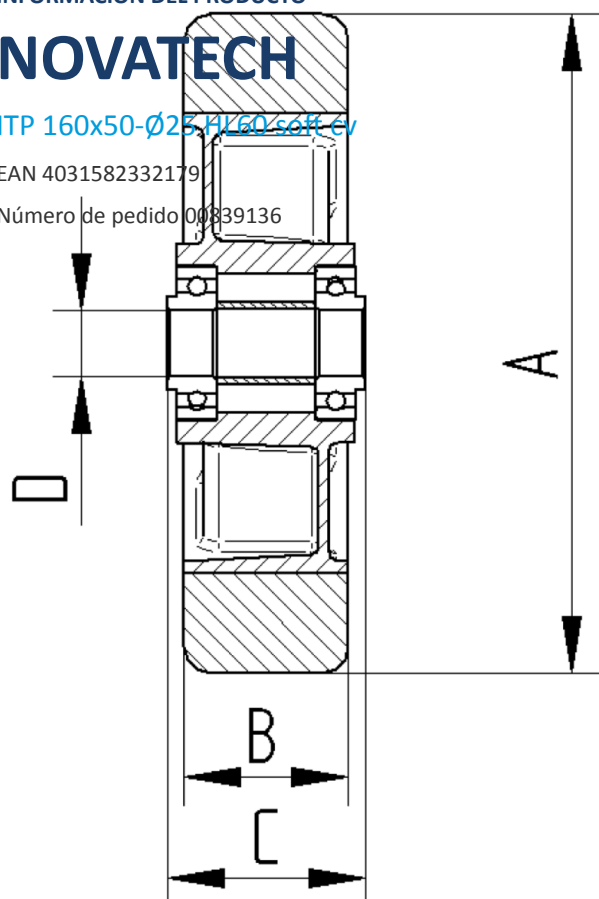

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.