

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598  
Bestellnummer 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

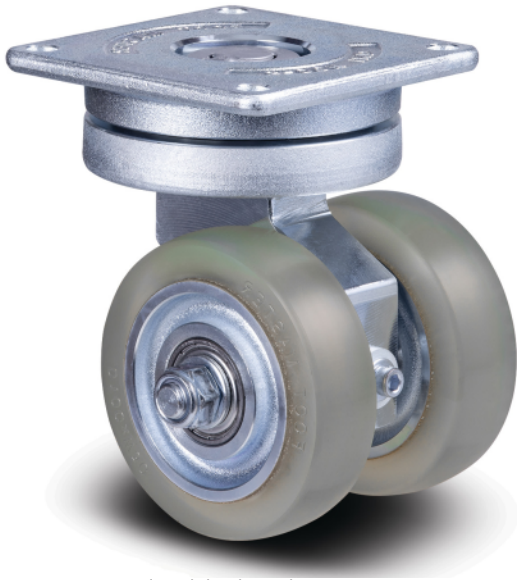


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

### HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	440 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	175 mm
Gesamtbreite	141 mm
Gesamtgewicht	11,154 kg

### RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Breite des Radkörpers	35 mm

### GEHÄUSE

Ausladung	33 mm
Schwenkradius	107 mm
Störkreis	214 mm
Dom Durchmesser	130 mm

### BEFESTIGUNG

Plattenlänge	145 mm
Plattenbreite	145 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	120 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598  
Bestellnummer 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

