

DURATECH

TOP065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA


Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	32 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6201

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS


Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	290 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	240 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	580 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,17 kg

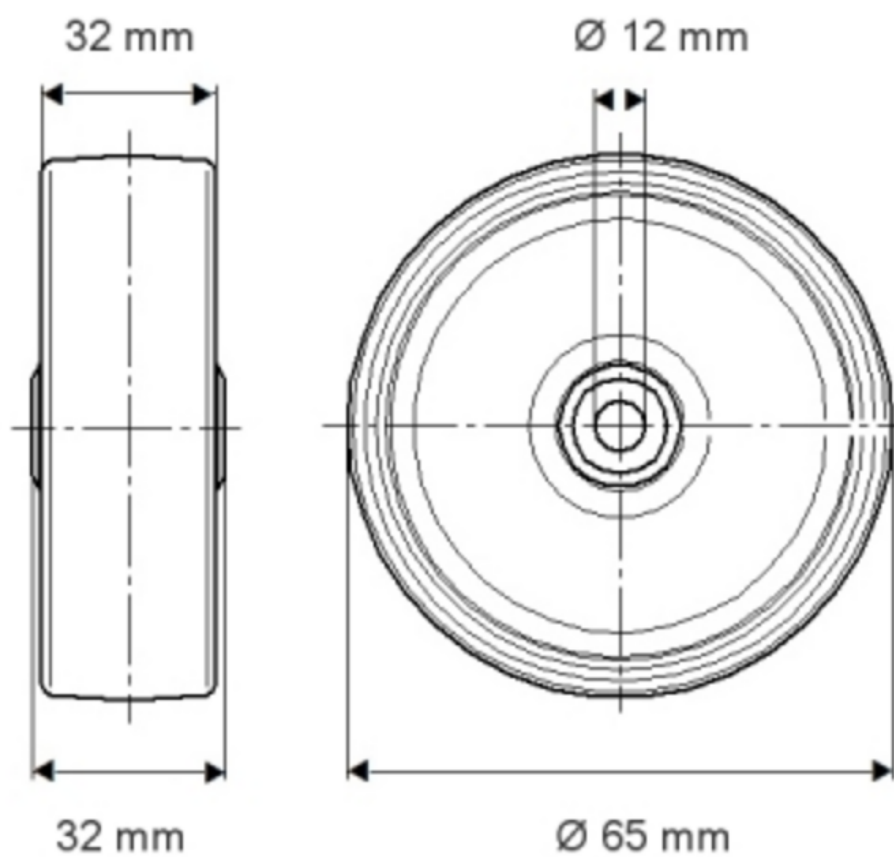

DURATECH

TOP065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027

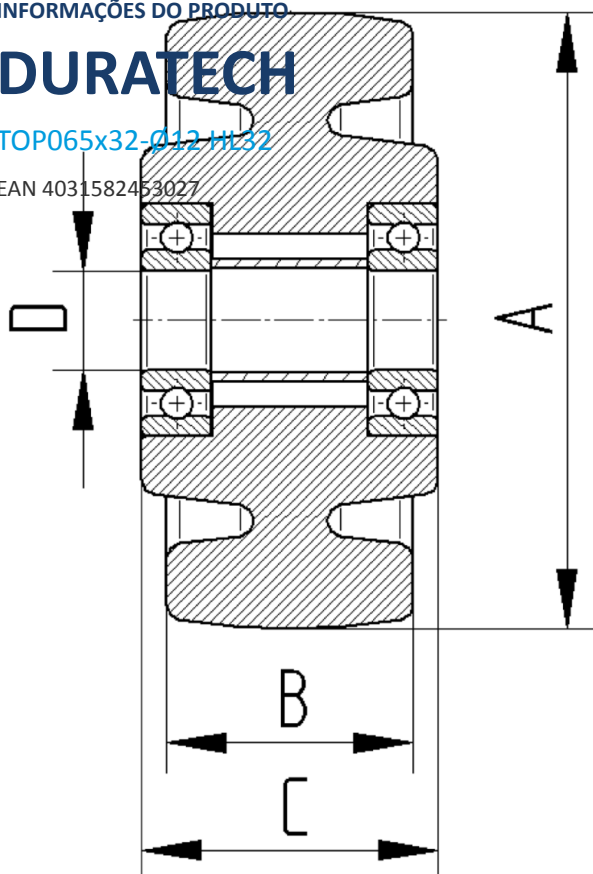

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.