

NOVATECH

ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582366273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread profile	konvex
Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Verkehrsgrau A (RAL7042)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	640 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	2,18 kg

NOVATECH


ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582366273

Bestellnummer 00835103
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

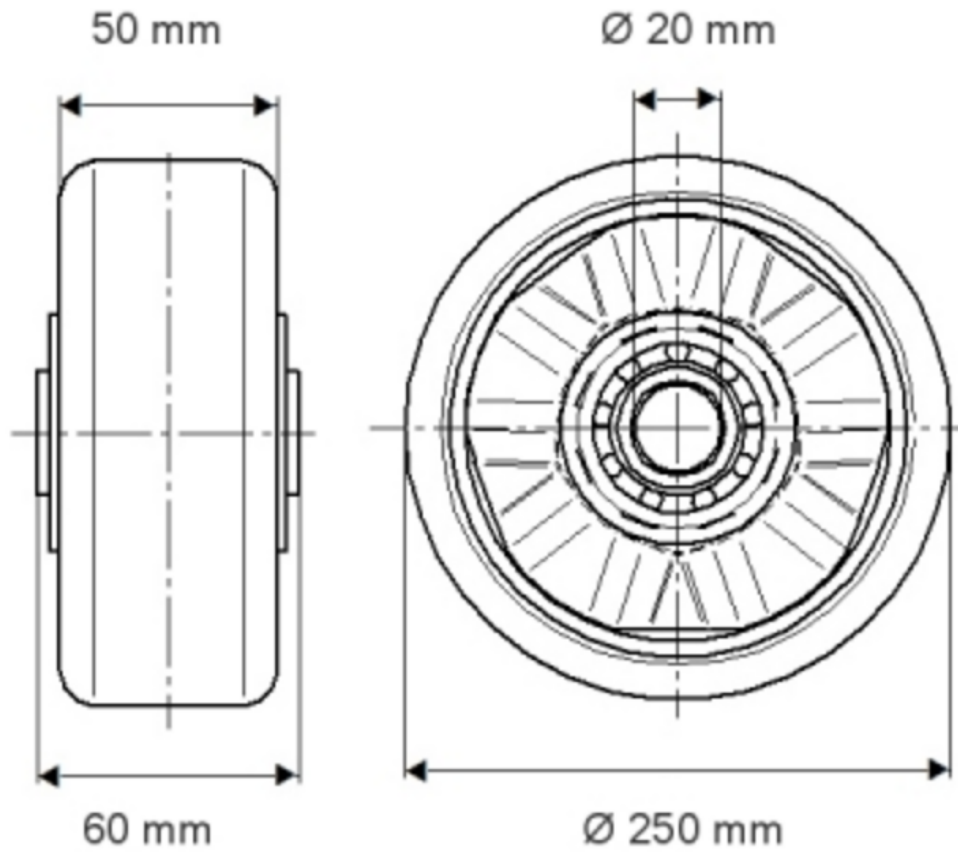


NOVATECH

ITP 250x50-Ø23-H160-soft cv

EAN 4031582366273

Bestellnummer 008361103

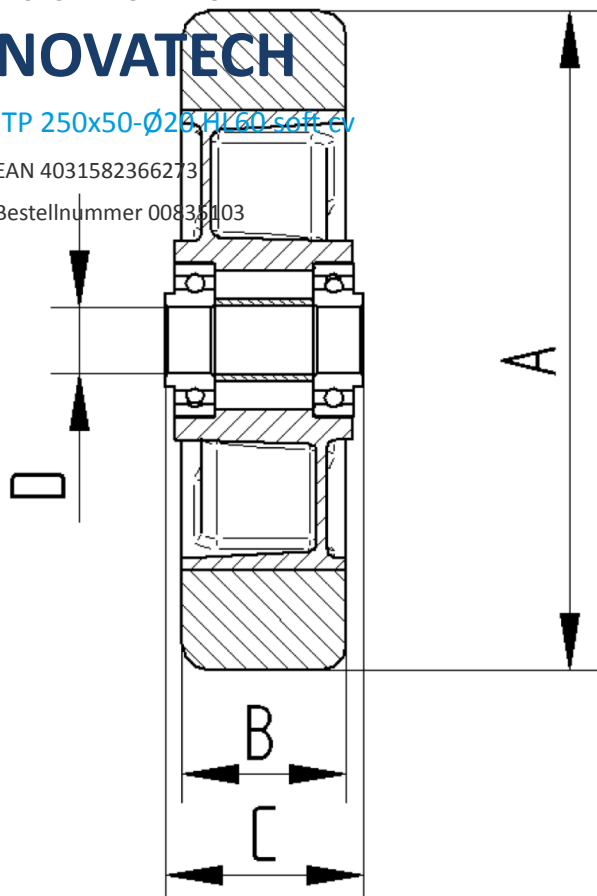

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.