

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

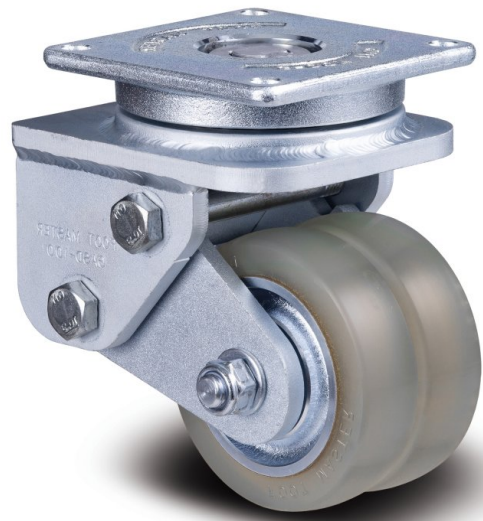


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Abrieb                  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ○ ○ ○ ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Produktname                 | Footmaster |
| Typ                         | Lenkrolle  |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 630 kg     |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein       |
| Rostfrei                    | Nein       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 90 °C      |
| Bauhöhe                     | 200 mm     |
| Gesamtbreite                | 160 mm     |
| Gesamtgewicht               | 17,54 kg   |

## GEHÄUSE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ausladung       | 37 mm  |
| Schwenkradius   | 122 mm |
| Störkreis       | 244 mm |
| Dom Durchmesser | 145 mm |

## RAD

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Lager                 | Unbearbeitete Nabe |
| Durchmesser           | 150 mm             |
| Breite der Lauffläche | 40 mm              |
| Breite des Radkörpers | 40 mm              |

## BEFESTIGUNG

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Plattenlänge                | 145 mm |
| Plattenbreite               | 145 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 120 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 120 mm |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm  |

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Bestellnummer 00800107

## Bestellnummer 008 Produktzeichnungen



**BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.**

