


NOVATECH

RK.ETP080X75-Ø47X14

EAN 4031582369533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

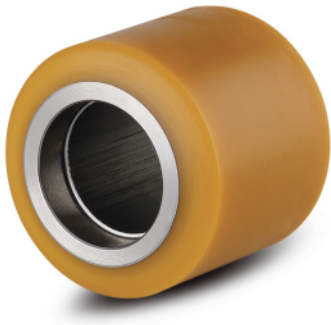

Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип корпуса Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 700 kg

Грузоподъемность статическая 1400 kg

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса Неопределенный

Материал протектора Полипропилен, мягкий

Диаметр 80 mm

Ширина Протектор 75 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

Диаметр Шариковый подшипник 47 mm

Ширина Шариковый подшипник 14 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

