

ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,52 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Metallic
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	49 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

ELASTECH


IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Bestellnummer 00043125
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

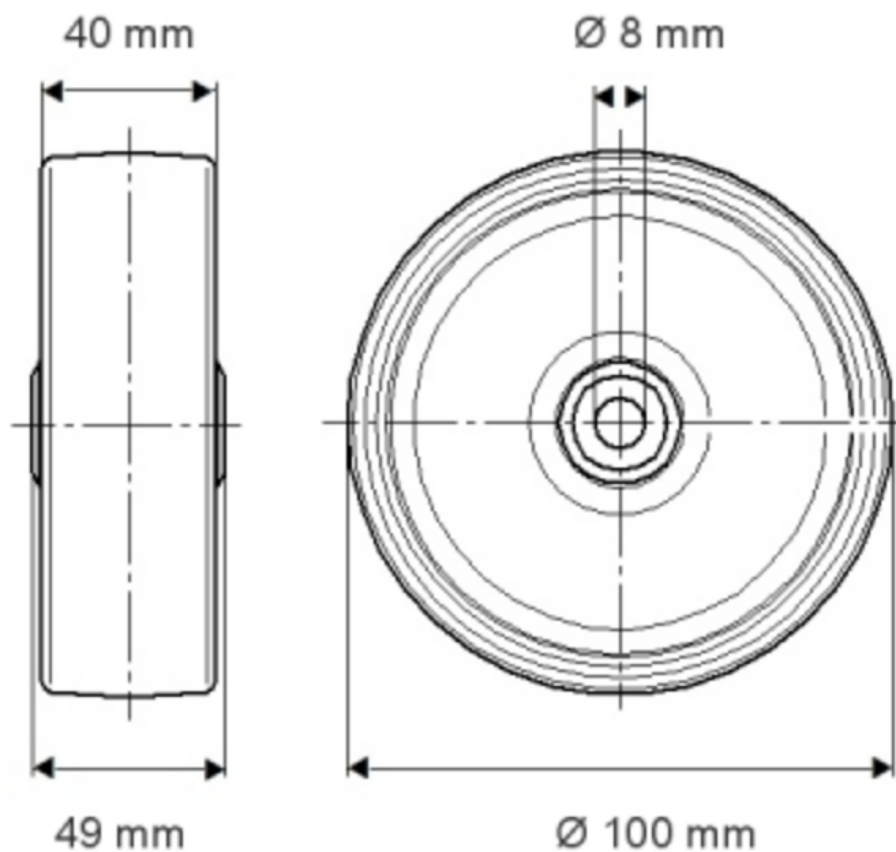


ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Bestellnummer 00042425

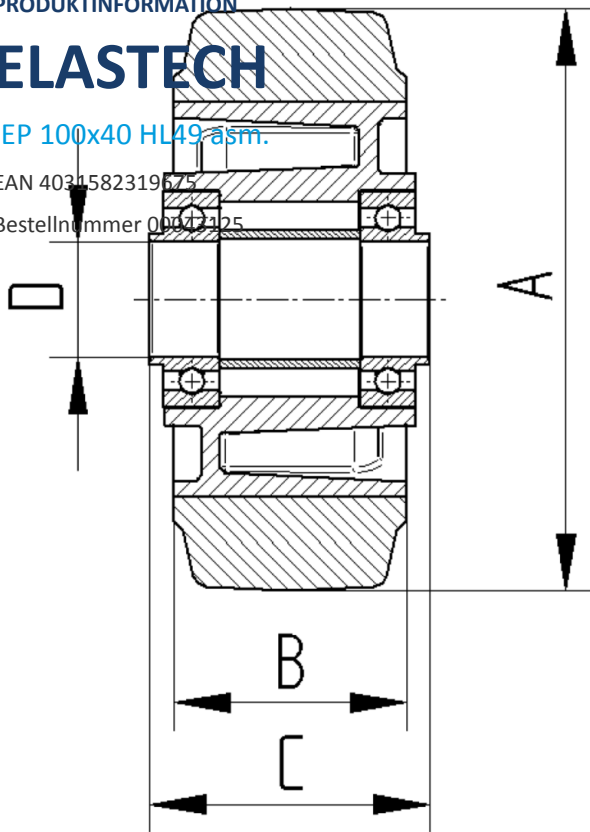

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.