


NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

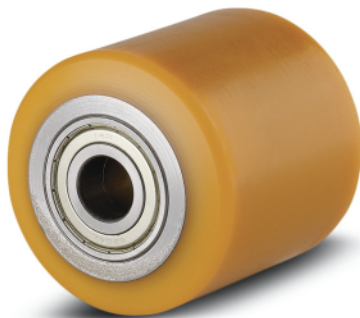

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	850 kg
6km/hの耐荷重	680 kg
静荷重	1700 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	1.524 kg

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	85 mm
トレッド幅	115 mm
車軸穴径	30 mm
ハブの長さ	115 mm
ボディ幅	115 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ベアリングタイプ	6006

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

