

LEVINA

5370UAP150P50

EAN 4031582363425
Bestellnummer 00036692

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Levina
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	190 mm
Gesamtgewicht	0,746 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Härte der Lauffläche (D)	40 Shore D

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Schlank
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig
Ausladung	38 mm
Schwenkradius	113 mm
Störkreis	226 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	77 mm
Plattenbreite	67 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	56 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	61,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	46,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	51,5 mm
Plattenloch Durchmesser	8,5 mm

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

LEVINA



5370UAP150P50

EAN 4031582363425
Bestellnummer 00036692



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

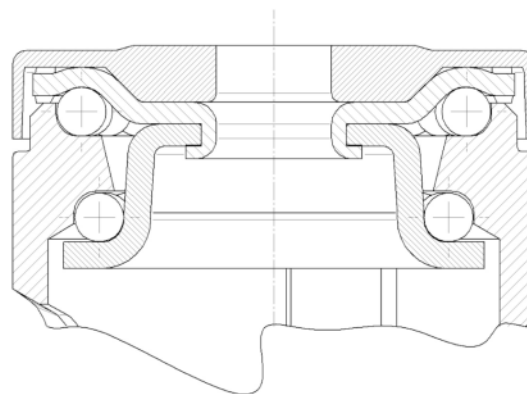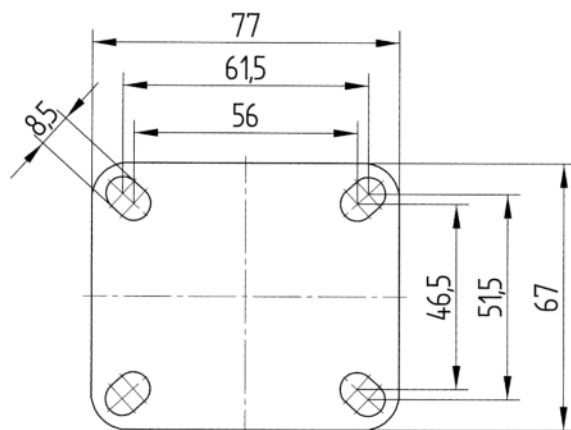

Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club