

LINEA

5941UAC100P50 RAL9002

EAN 4031582353174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	方向ロック付き巡回キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	120 kg
静荷重	240 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	124 mm
全幅	82 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
巡回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	32 mm
巡回半径	108 mm
巡回径	216 mm
ドーム径	52 mm
ステンレス	✓

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長 (最小)	56 mm
プレート穴長 (最大)	61.5 mm
プレート穴幅 (最小)	46.5 mm
プレート穴幅 (最大)	51.5 mm
プレート穴径	8.5 mm

ドイツデザイナー
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

LINEA


5941UAC100P50 RAL9002

EAN 4031582353174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

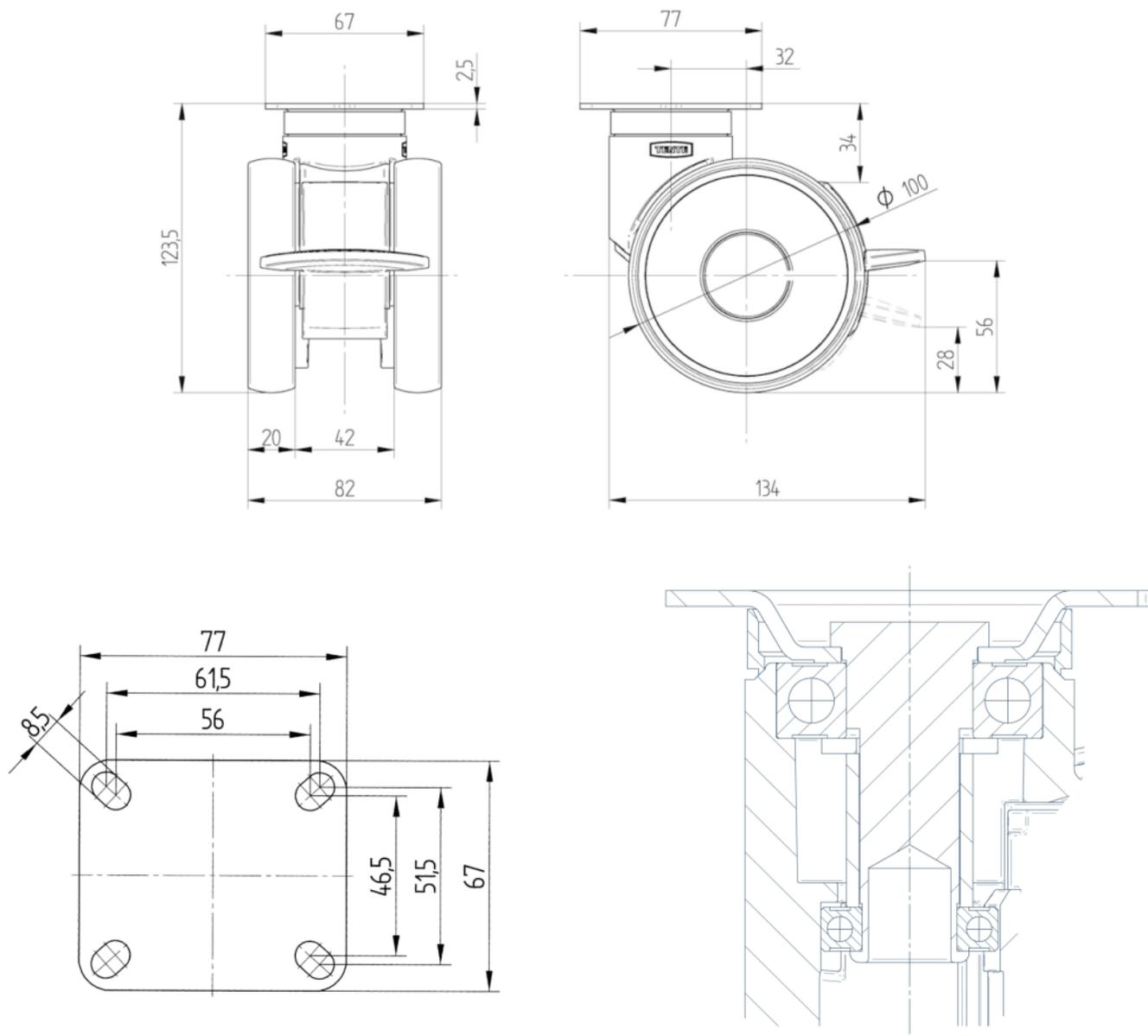

ドイツデザイナー
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞