


## NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

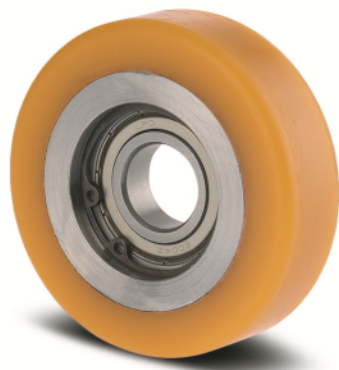

画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	140 kg
6km/hの耐荷重	110 kg
静荷重	280 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.16 kg

## 車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング (RS/2RS)
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	60 mm
トレッド幅	25 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	12 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

# NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

