


LINEA CLINIC

5944UAP125R36-32S30

EAN 4031582460322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

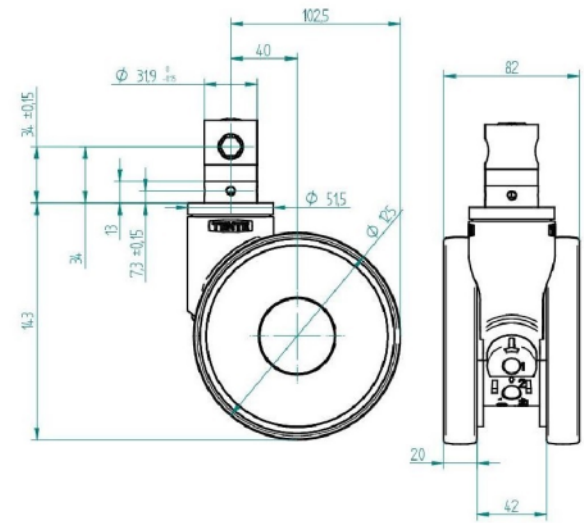

La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea clinic
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	130 kg
Capacidad de carga estática	260 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	143 mm
Ancho total	82 mm
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	110 mm
Interferencia de giro	220 mm
Diámetro del domo	52 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno	31,9 mm
Longitud del Perno	51 mm
Cantidad de orificios de montaje del Perno	2



Club Diseñador
Deutscher



Premio
Interzum



IF Premio
Diseño