

# LEVINA

5377PJO125P30-13 XL

EAN 4031582382273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |       |
|--------|-------|
| 回転性能   | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦     | ●●●●○ |
| 耐食性    | ●●●●○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Levina             |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 161 mm             |
| 総重量       | 0.53 kg            |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | ポリアミド     |
| フォーク形状  | スリム       |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 38.5 mm   |
| 旋回半径    | 130 mm    |
| 旋回径     | 260 mm    |

## 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | ポリプロピレン   |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム    |
| ベアリング       | プレーンベアリング |
| スレッドガード     | スレッドガードなし |
| 直径          | 125 mm    |
| トレッド幅       | 32 mm     |
| トレッドの硬度 (A) | 85 ショアA   |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 13 mm |



ユニバー  
サルデザ  
イン賞



ドイツデ  
ザイナー  
クラブ

# LEVINA



5377PJO125P30-13 XL

EAN 4031582382273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 製品図面

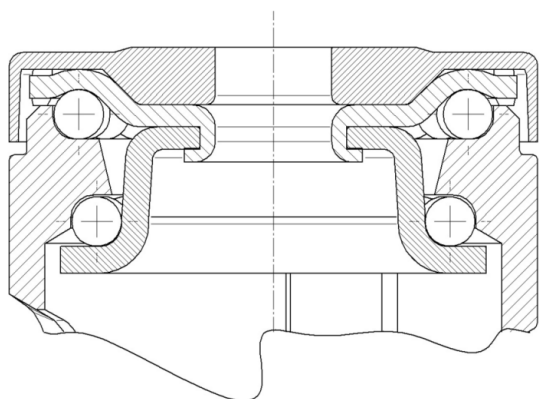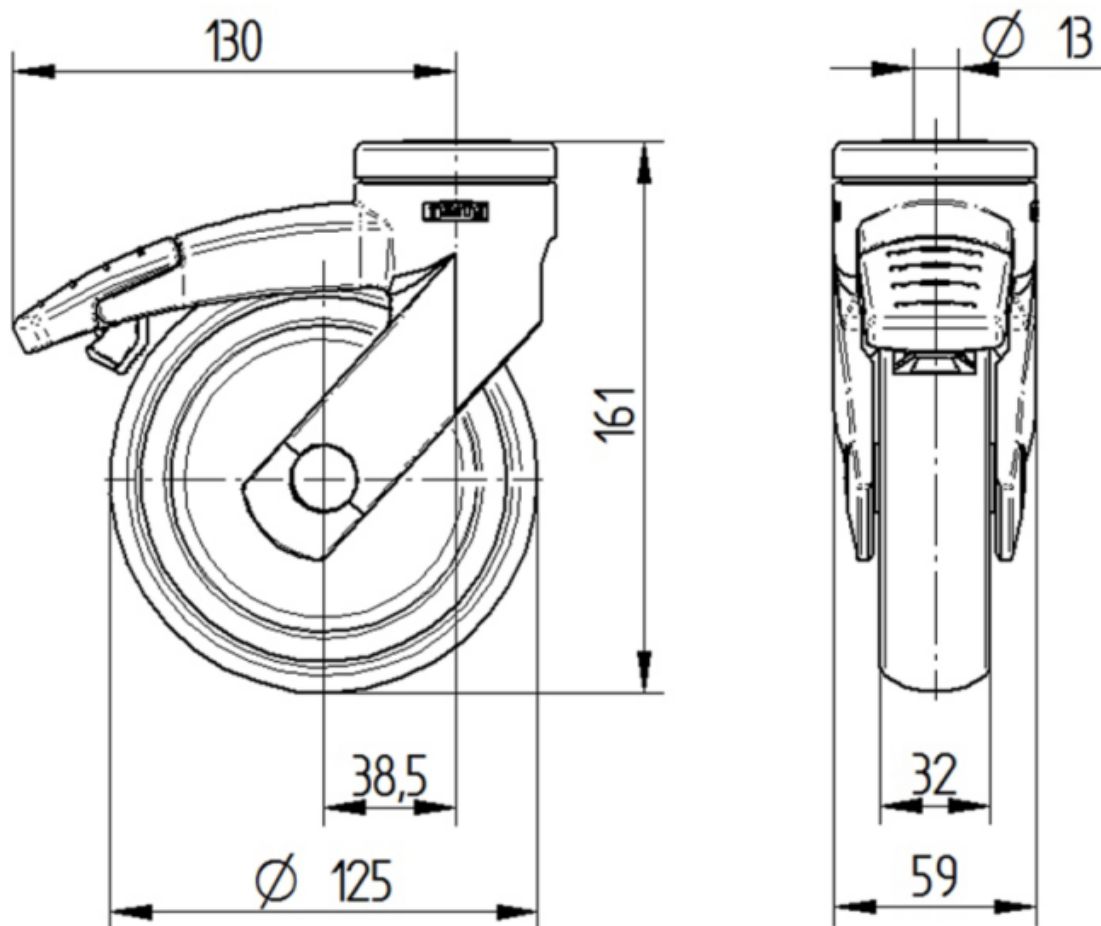

ユニバー  
サルデザ  
イン賞



ドイツデ  
ザイナー  
クラブ