

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Levina
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	161 mm
Àmplia general	59 mm
Pes total	0,57 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	130 mm
Sterferencia de giro	260 mm
Dome Dictel	59 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm



Premi
Universal
de
Disseny



El
Deutscher
Dissenyador
Club

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000



EAN 4031582382235

Número de comanda 00062306

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

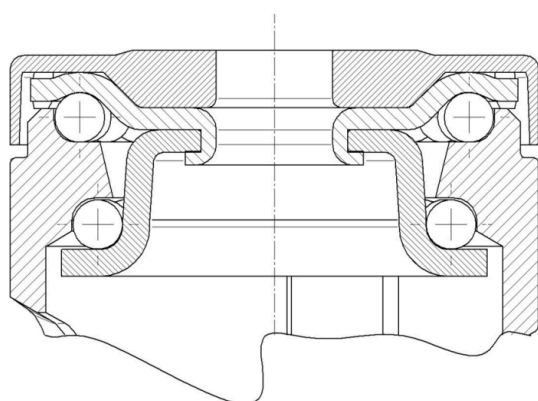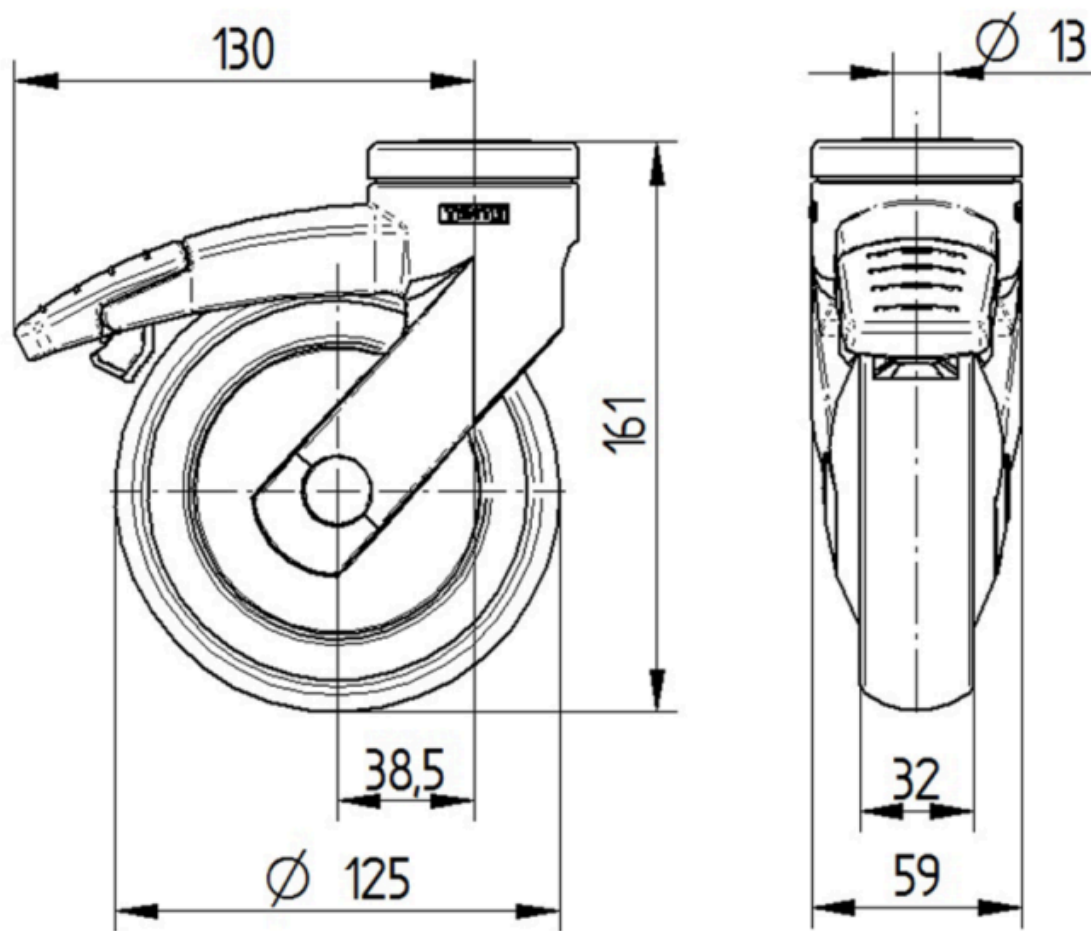

Premi
Universal
de
Disseny



El
Deutscher
Dissenyador
Club