

# ELASTECH

IFP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280  
Bestellnummer 00838557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

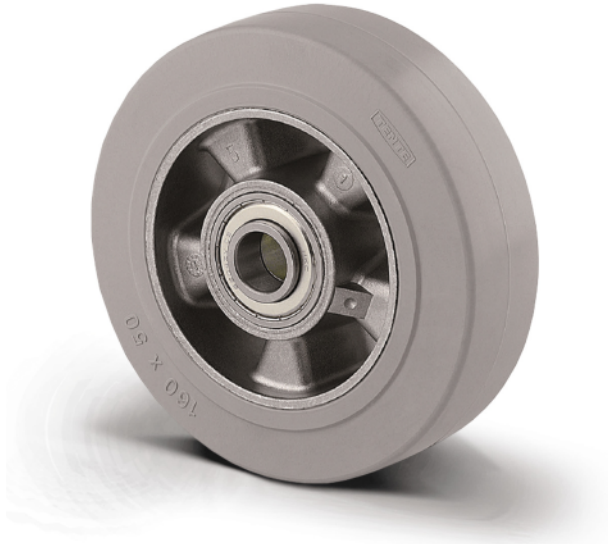


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Grau, spurlos
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	400 kg
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	2,37 kg

# ELASTECH

IFP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

Bestellnummer 00838557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

