

# ULTRATECH

FCP200X50-Ø20-75SHA-SOFT

EAN 4031582479010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

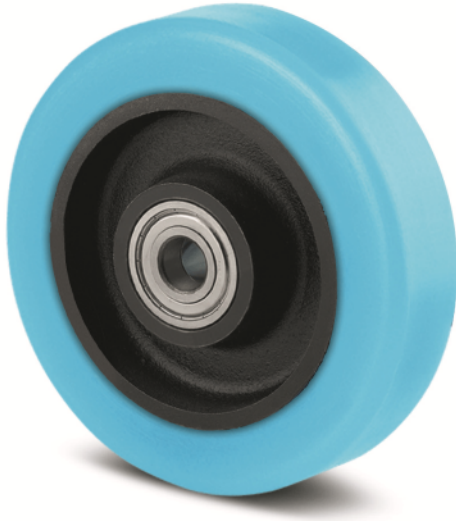


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
	weich
Material der Lauffläche	Ultratech Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	75 Shore A

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Ultratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	800 kg
Statische Tragfähigkeit	2000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,3 kg