

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Linea low height                  |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 90 kg                             |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 180 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 78 mm                             |
| Lățime totală                     | 58 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,22 kg                           |

## FURCA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă                   |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă         |
| Rulment pivotant          | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare                   | Alb gri (RAL9002)           |
| Offset                    | 23 mm                       |
| Raza de pivotare          | 60,5 mm                     |
| Interferență pivotantă    | 121 mm                      |
| Diametru cupolă           | 30 mm                       |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare                         | 15 mm                       |
| Roată                                   | Gri ardezie (RAL7015)       |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 75 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                        |
| Lungime butuc                           | 0 mm                        |
| Lățimea corpului                        | 15 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 8 mm                  |

Designer  
DeutscherPremiul  
Interzumproduct  
design  
awardPremiul  
pentru  
Design iF

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002


EAN 4031582370775

Numărul de comandă 00770580

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

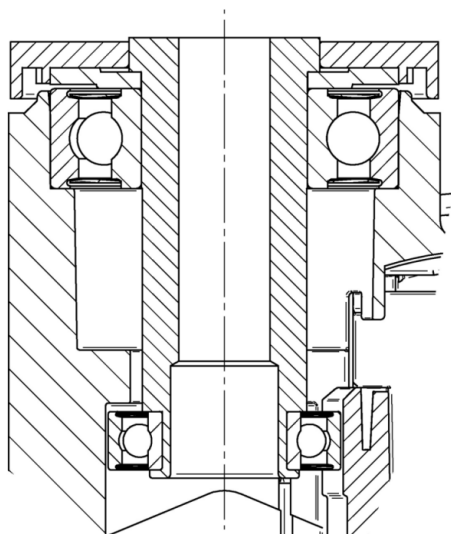

Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



Premiul  
pentru  
Design iF