

# DURATECH

TOP065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능


|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Duratech          |
| 하우징 유형         | 휠                 |
| 표준             | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 290 kg            |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 240 kg            |
| 전기 전도성         | 아니요               |
| 스테인리스          | 아니요               |
| 정지 중 하중용량      | 580 kg            |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C             |
| 전체 체중          | 0.17 kg           |

## 휠


|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 무거움 |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일   |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 65 mm      |
| 트레드 폭      | 32 mm      |
| 차축 홀 직경    | 12 mm      |
| 허브 길이      | 32 mm      |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D |
| 베어링 유형     | 6201       |

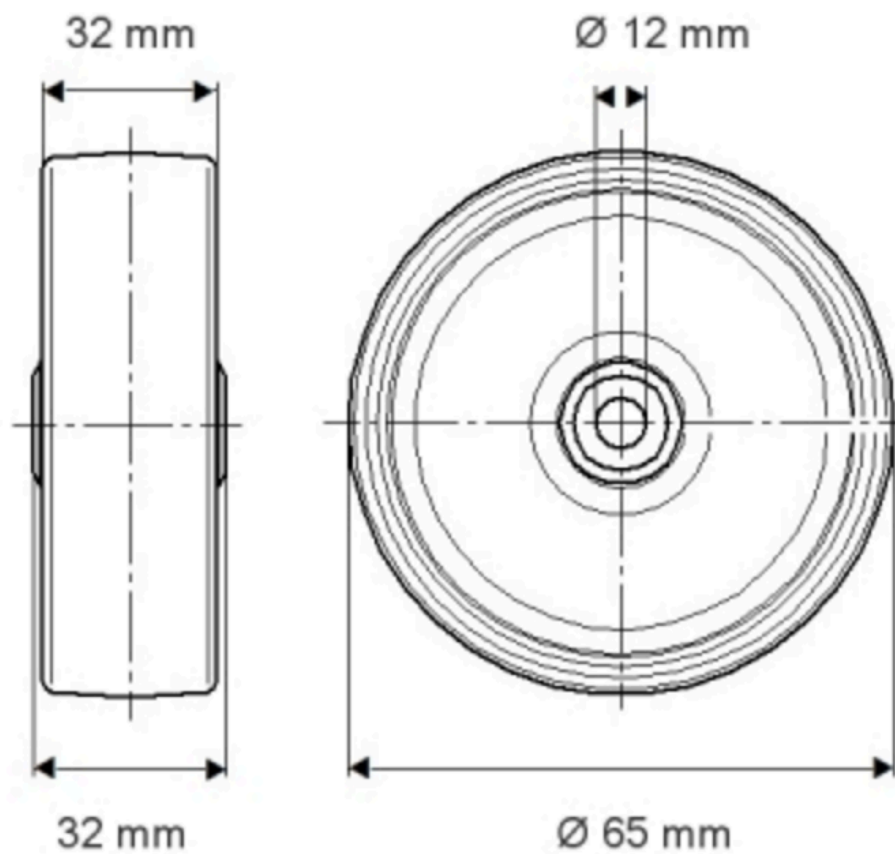

# DURATECH

TOP065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027

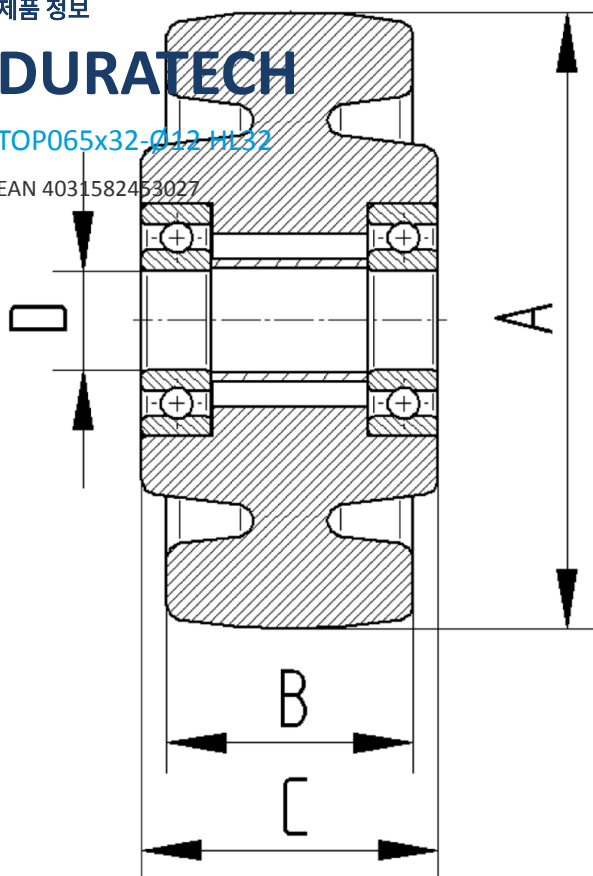

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.