


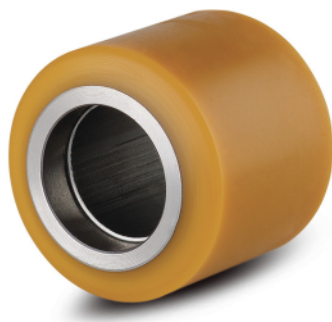

A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo de alojamento	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	700 kg
Capacidade de carga estática	1400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C

RODA

Material do centro da roda	Indefinido
Material do piso da roda	Polipropileno, macio
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	75 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Diâmetro do rolamento de esferas	47 mm
Largura do rolamento de esferas	14 mm

DESENHOS TÉCNICOS

