

ALPHA

3477DYR100P62

EAN 4031582399257
Bestellnummer 00028774

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	70 kg
Elektrisch-leitfähig	✓
Statische Tragfähigkeit	140 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	0,997 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	41 mm
Schwenkradius	123 mm
Störkreis	246 mm
Dom Durchmesser	75 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	105 mm
Plattenbreite	80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA

3477DYR100P62



EAN 4031582399257
Bestellnummer 00028774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

3477U00100P62-neu

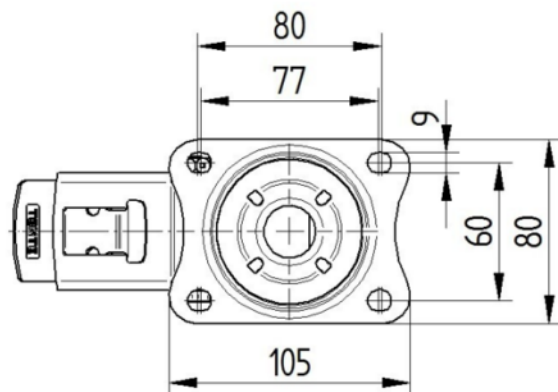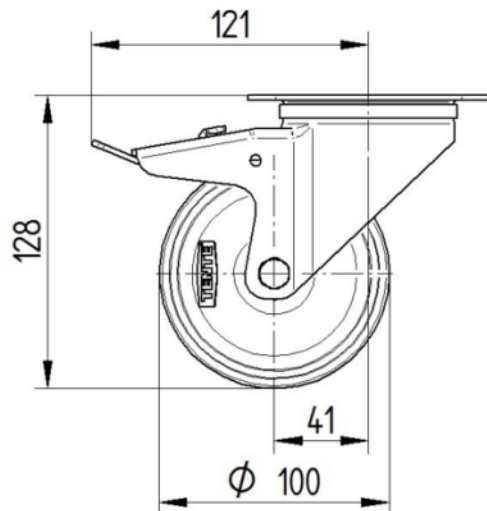

Platte 3470-080P62-105x80

