


LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373066



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

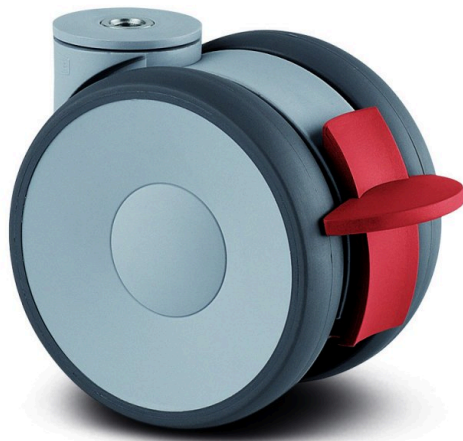

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-------|
| 回転性能 | ●●●●● |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●●○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Linea low height |
| ハウジングタイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 103 mm |
| 全幅 | 73 mm |

ハウジング

| | |
|---------|-------------------|
| 住宅用建材 | ポリアミド |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 色 | シルバークレー (RAL7001) |
| オフセット | 32 mm |
| 旋回半径 | 102 mm |
| 旋回径 | 204 mm |
| ドーム径 | 41 mm |

車輪

| | |
|-------------|-------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 20 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA |

フィッティング

| | |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 10 mm |

ドイツデザイナー
クラブインター
ツム賞product
design
awardiFデザイン
賞

LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373066



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

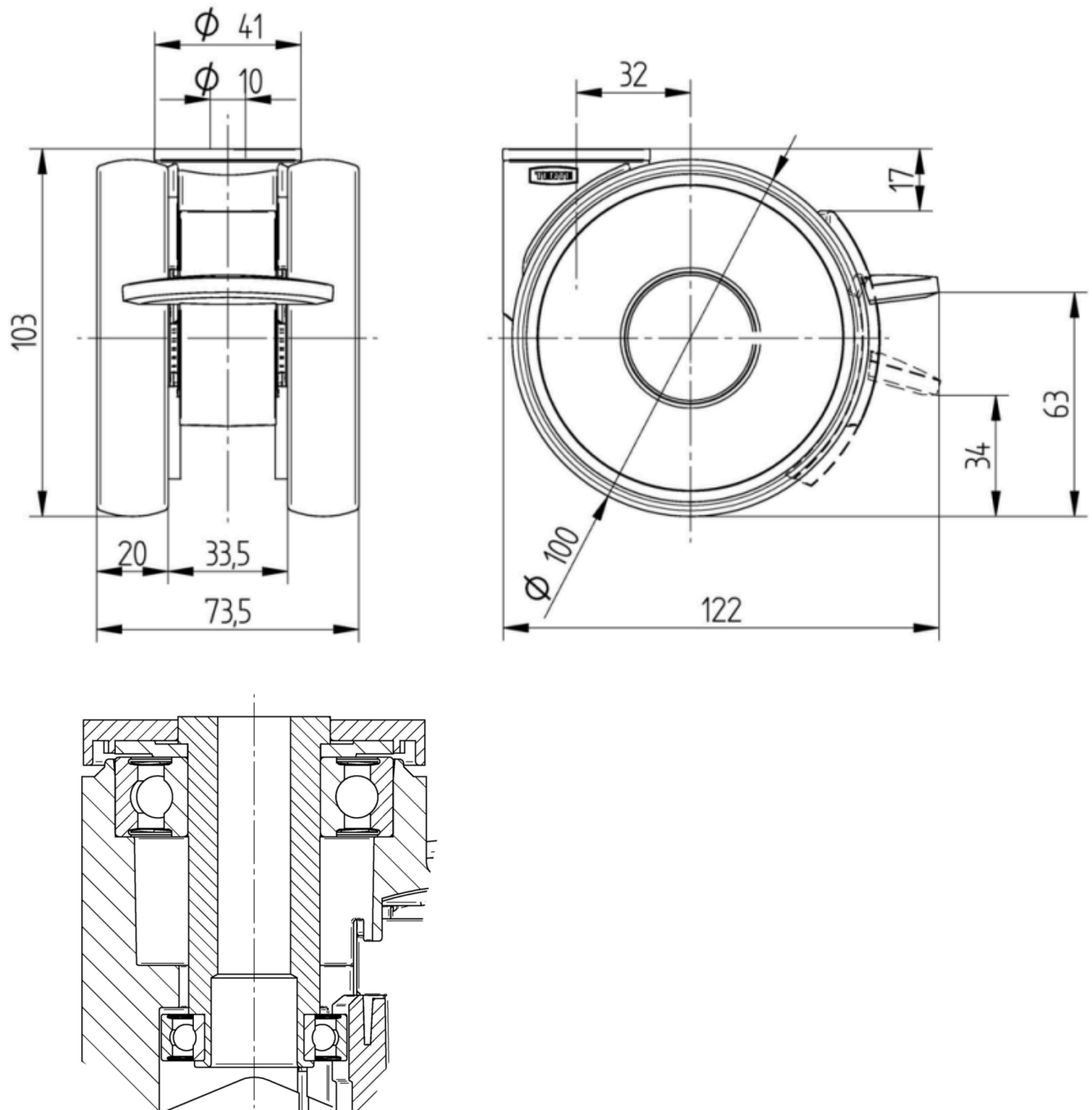

ドイツ
デザイナー
クラブ



インター
ツム賞



product
design
award

IFデザイ
ン賞