

LINEA

5940UAP125R05-28 RAL7001

EAN 4031582350739

Номер заказа 00770142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	130 kg
Грузоподъемность статическая	260 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	145 mm
Общая ширина	82 mm
Общий вес	0,968 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	20 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Серебристо-серый (RAL7001)
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	109 mm
Поворотное соединение	218 mm
Диаметр купола	52 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	28 mm
Длина Болт	40 mm

Deutscher
Конструктор
ClubПремия
Interzum
AwardНаграда за
Дизайн IF

LINEA

5940UAP125R05-28 RAL7001


EAN 4031582350739

Номер заказа 00770142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

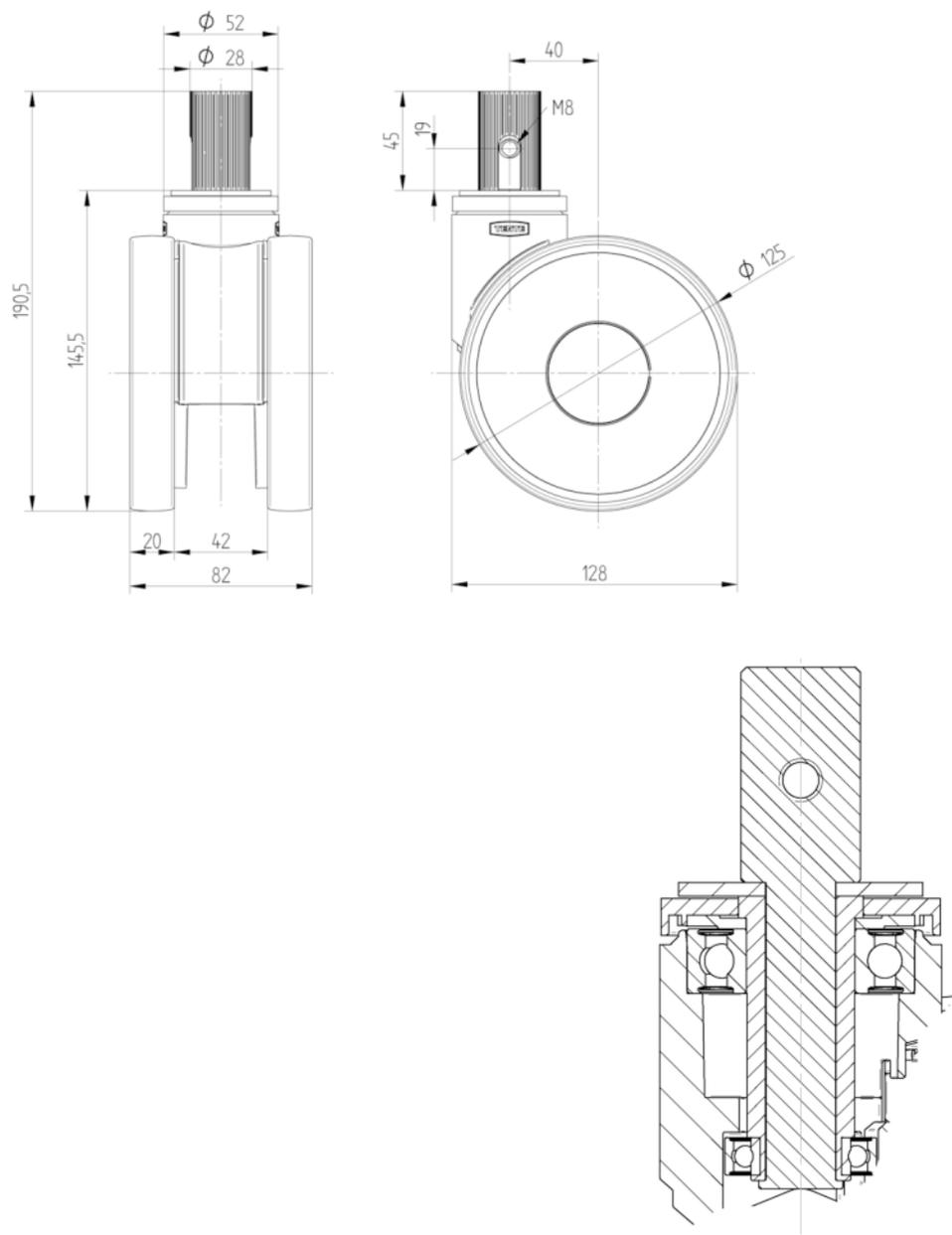

Deutscher
Konstruktor
Club



Премия
Interzum
Award



Награда за
Дизайн IF