

NOVATECH

FTP 100x40-Ø15 HL40

EAN 4031582329360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	420 kg
6km/hの耐荷重	350 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	700 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.94 kg

車輪


本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	15 mm
ハブの長さ	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ベアリングタイプ	6002
以下に適しています	linde_jungh_mic

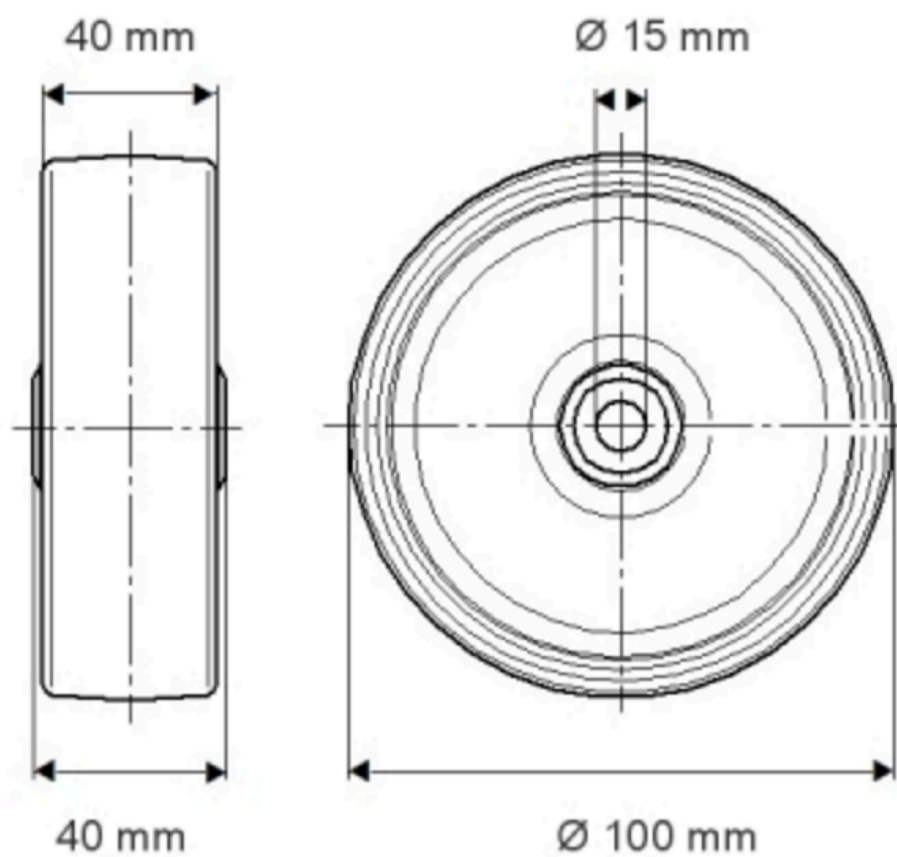

NOVATECH

FTP 100x40-Ø15 H140

EAN 4031582389300

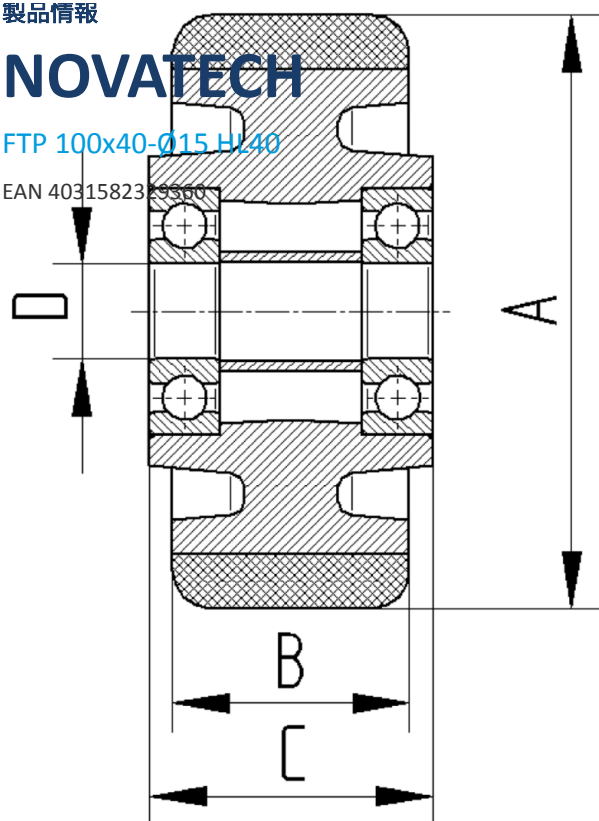

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.