

## LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235

Objednáací číslo 00062306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opatřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Levina
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	161 mm
Stavební výška	59 mm
Celková hmotnost	0,572 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdość Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCNÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Stříbrně šedá (RAL7001)
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	130 mm
Průměr otáčení	260 mm
Poloměr otáčení	59 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm



Ocenění za univerzální Design



Návrhář klub Deutscher

# LEVINA


5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235  
Objednáací číslo 00062306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

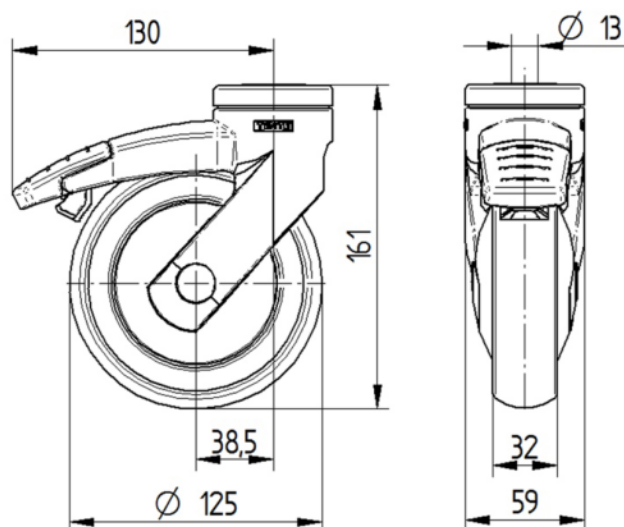

Ocenění za  
univerzální  
Design



Návrhář klub  
Deutscher