

ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE


Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	480 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	3,87 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	55 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	55 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

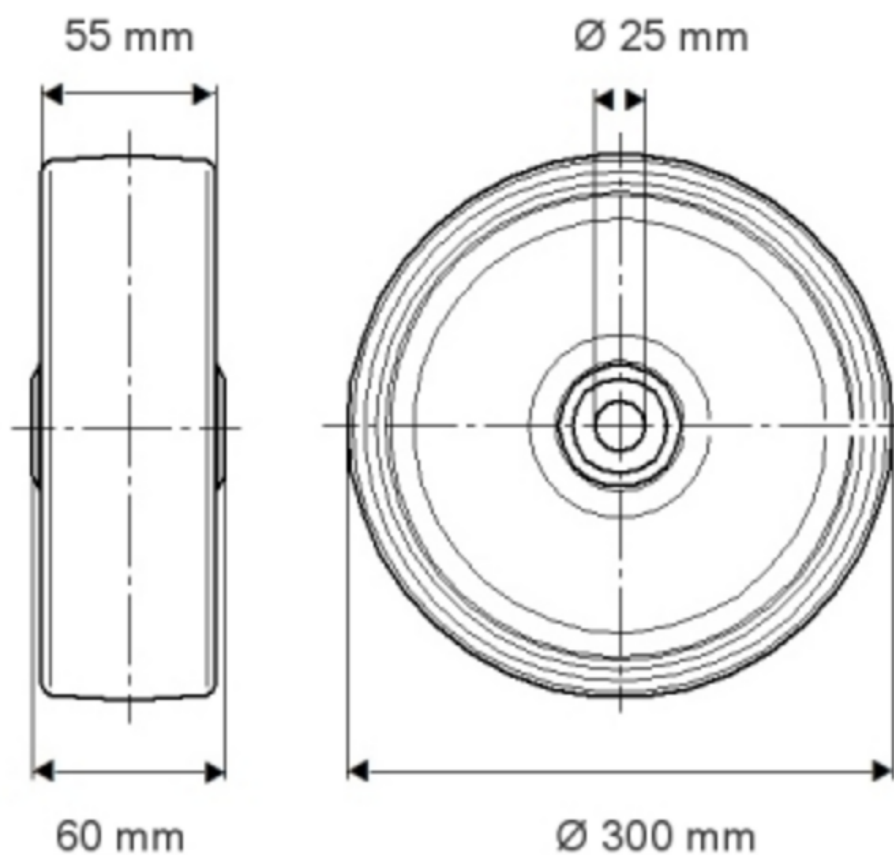


ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 H1.60

EAN 4031582319774

Bestellnummer 09507280

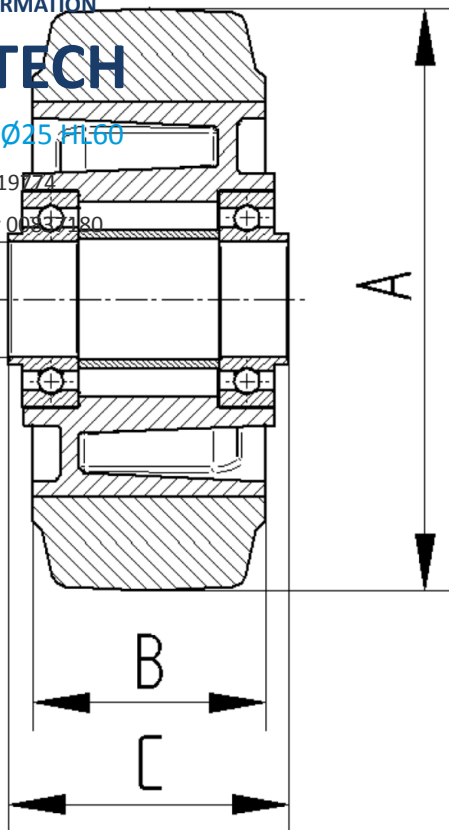

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.