

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪


本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	62 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性


製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト —
4km/hの耐荷重	1440 kg
6km/hの耐荷重	1200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	2880 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C

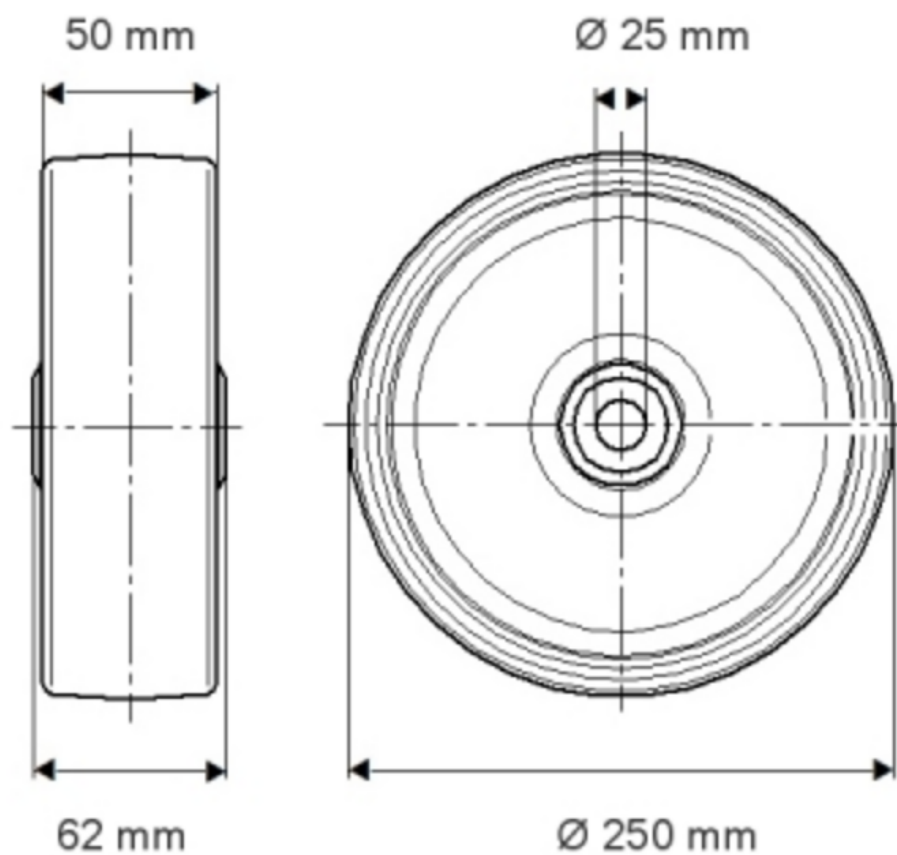

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582381055

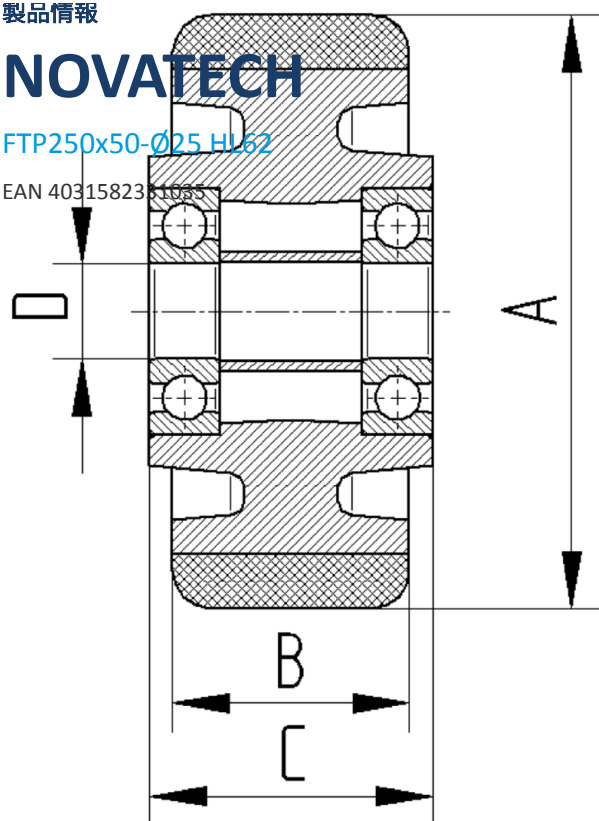

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.