

OMIKRON FLEX

9858ICP200P63 75SH HL50

EAN 4031582457452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

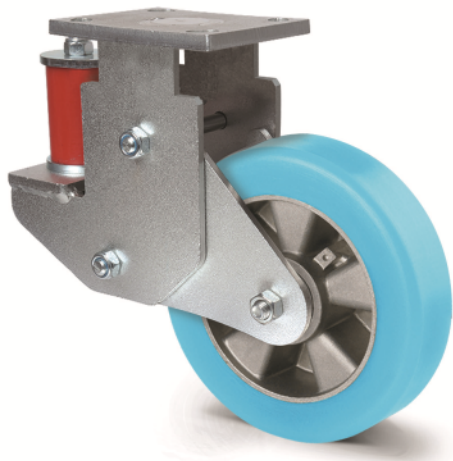


Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Omikron flex
Type	Roulette fixe
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	272 mm
Compression maximale	35 mm
Poids	9 kg

ROUE

Corps de roue	Aluminium
	souple
Bandage	Polyuréthane coulé, Ultratech
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (A)	75 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Fonction spéciale

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	140 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	20 mm