

## LEVINA STAINLESS

5381PIO125P30-13

EAN 4031582370447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Levina stainless   |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター     |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg              |
| ステンレス     | ✓                  |
| 静荷重       | 160 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 161 mm             |

## 車輪

|            |              |
|------------|--------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン      |
| トレッド材質     | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング      | プレーンベアリング    |
| スレッドガード    | スレッドガードなし    |
| 直径         | 125 mm       |
| トレッド幅      | 32 mm        |
| トレッドの硬度（D） | 40 ショアD      |

## ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 材料      | ポリアミド                 |
| フォーク形状  | スリム                   |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| オフセット   | 38 mm                 |
| 旋回半径    | 100.5 mm              |
| 旋回径     | 201 mm                |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 13 mm |



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ

# LEVINA STAINLESS


5381PIO125P30-13

EAN 4031582370447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

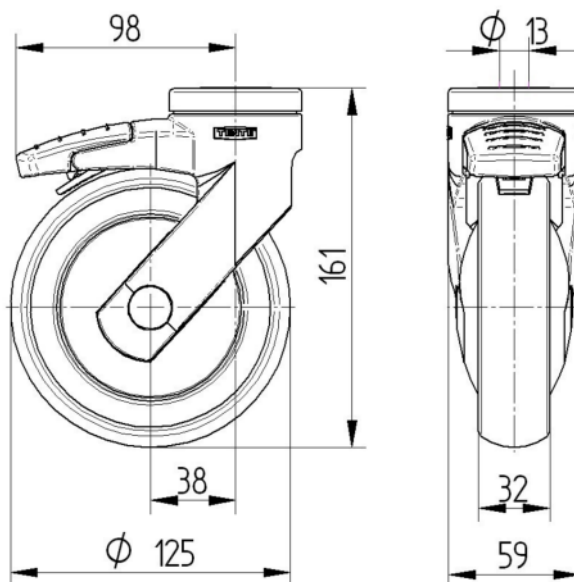

ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ