

NOVATECH

FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190

EAN 4031582329421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE


Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	840 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	700 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	2,76 kg

RAD

Tread profile	konvex
Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	140 mm
Breite der Lauffläche	60 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	68 mm
Breite des Radkörpers	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D
Lagertyp	6304
Geeignet für	bt

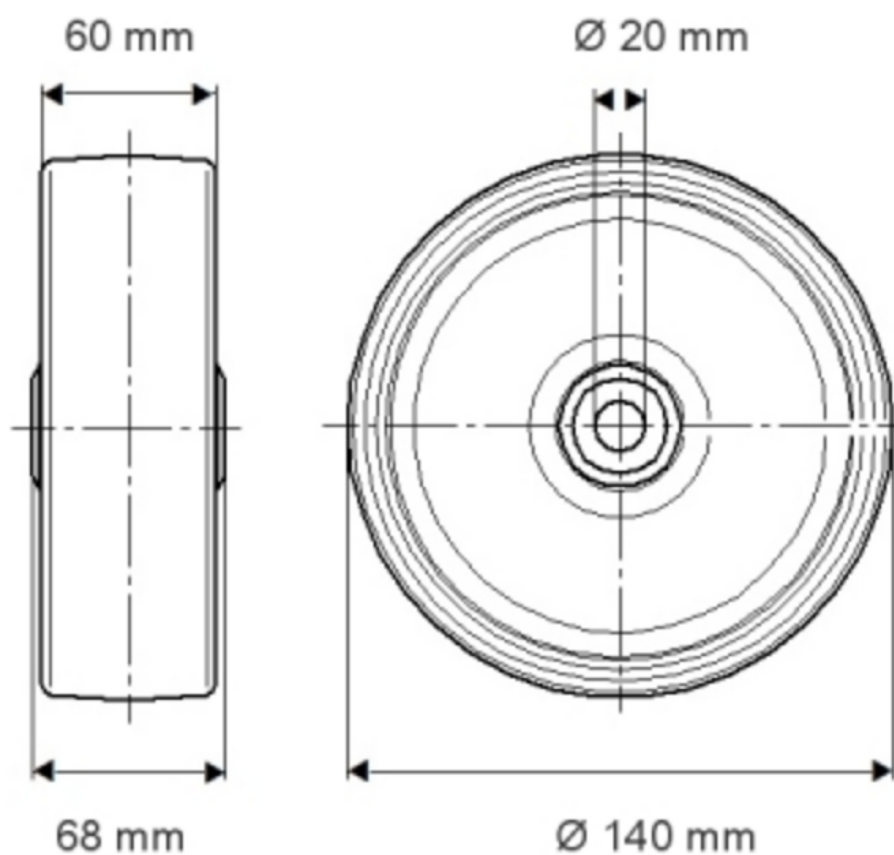


PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 140x60-020 H268 cv R190

EAN 4031582329421

Bestellnummer 00832769

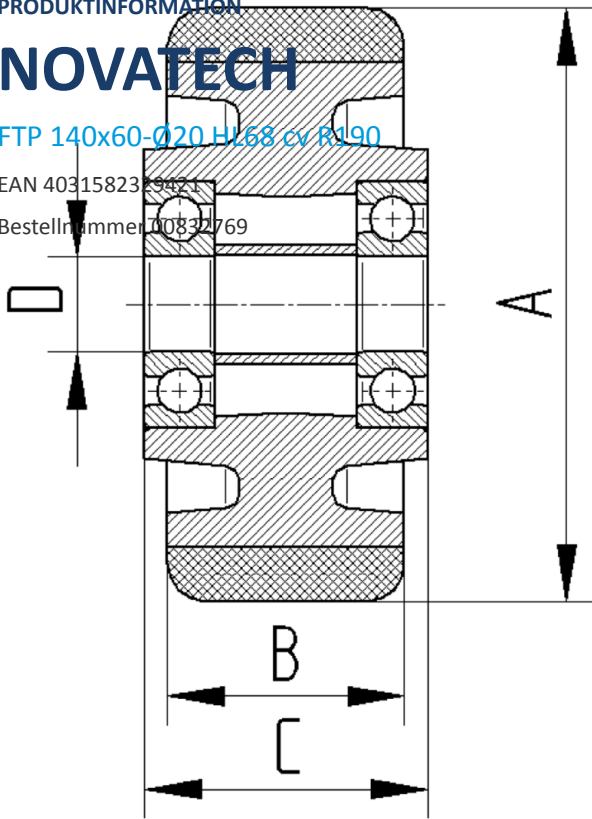

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.