

## LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Linea low height            |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 90 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 180 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,22 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 58 mm                       |

## VÁZ

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid              |
| Villa alakja    | Ikerkerek villa       |
| Forgócsapág     | Precíziós golyócsapág |
| Szín            | Ezüstsürke (RAL7001)  |
| Ellensúlyoz     | 23 mm                 |
| Körbeforgás     | 121 mm                |
| Kupola átmérője | 30 mm                 |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Precíziós golyócsapág   |
| Futófelület színe            | Palaszürke (RAL7015)    |
| Kerék színe                  | Palaszürke (RAL7015)    |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 75 mm                   |
| Futófelület szélessége       | 15 mm                   |
| Tengely furat átmérője       | 0 mm                    |
| Kerékagy hossza              | 0 mm                    |
| Test szélessége              | 15 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 8 mm        |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF Design  
Award

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001


EAN 4031582373011

Rendelési szám 00770581

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

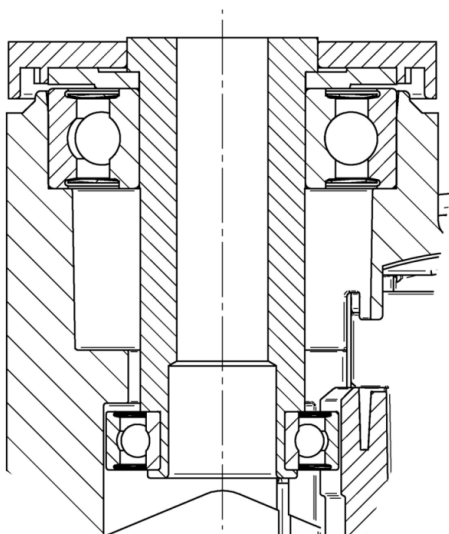

Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award