

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

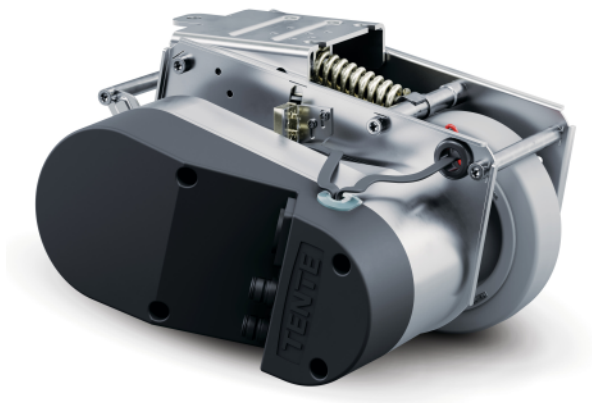


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

HAUPTMERKMALE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktname | E-Drive optima |
| Typ | Antriebseinheit |
| Gesamtgewicht | 7,26 kg |
| Länge | Max. 315 mm (Notschalter betätigt) |
| Raddurchmesser | 125 mm, Verschleißgrenze \varnothing 115 mm |
| Radlauffläche | Nichtmarkierendes Vollgummi, Shore A 63 |
| Radbreite | 35 mm |
| Breite | 222 mm |
| Maximale Schubkraft | 25 N |
| Maximale Hubkraft / Anpressdruck | 400 N |
| Höhe in Ausgangsposition | 140 mm |
| Einbauhöhe | 170 mm |
| Notentriegelung | Mechanisch |
| Schutzart | IPX4 (Spritzwasser von allen Seiten, alle Stecker eingesteckt) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | Betriebstemperatur 5°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend |
| Gewicht | 7,25 kg |
| Maximale Geschwindigkeit | 6 km/h |
| Bodenabstand | 30 mm |
| Bodenunebenheit (Minimum) | -15 mm |
| Bodenunebenheit (Maximum) | 15 mm |
| Zulässige Lagertemperatur (Minimum) | -10 °C |
| Zulässige Lagertemperatur (Maximum) | 45 °C |

RAD

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager | Flanschrad |
| Durchmesser | 125 mm |

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

GEHÄUSE

| | |
|-----------|------------|
| Material | Elektrisch |
| Gabelform | Antrieb |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|-----------------|--------------------|

MOTOR DER ANTRIEBSEINHEIT

| | |
|---------------------|------------------------|
| Nennspannung | 18 V |
| Nennstrom | 12,1 Ah |
| Nennleistung | 181 W |
| Nenngeschwindigkeit | 198,9 m/mn |
| Fahrtrichtung | Vorwärts und rückwärts |

STELLANTRIEB DER ANTRIEBSEINHEIT

| | |
|---------------------|-----------|
| Nennspannung | 24 V |
| Nennstrom | 3,5 Ah |
| Nennleistung | 14,8 W |
| Nenngeschwindigkeit | 35,3 m/mn |

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

