

## LINEA LIGHT

5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

EAN 4031582399073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Linea light        |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 90 kg              |
| 導電性       | はい                 |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 180 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 75.5 mm            |
| 全幅        | 55 mm              |
| 総重量       | 0.16 kg            |

## ハウジング

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド             |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング           |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回            |
| 色       | シルバーグレー (RAL7001) |
| オフセット   | 23 mm             |
| 旋回半径    | 65 mm             |
| 旋回径     | 130 mm            |
| ドーム径    | 30 mm             |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリアミド、導電性         |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型、導電性   |
| ベアリング       | ブレンベアリング          |
| トレッド色       | スレートグレー (RAL7015) |
| 車輪色         | スレートグレー (RAL7015) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし         |
| 直径          | 75 mm             |
| トレッド幅       | 15 mm             |
| 車軸穴径        | 0 mm              |
| ハブの長さ       | 0 mm              |
| ボディ幅        | 15 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |

## フィッティング

|            |          |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径      | 10 mm    |

ドイツ  
デザイナー  
クラブインター  
ツム賞IFデザイ  
ン賞

# LINEA LIGHT

5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016




EAN 4031582399073

注文番号 00770563

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

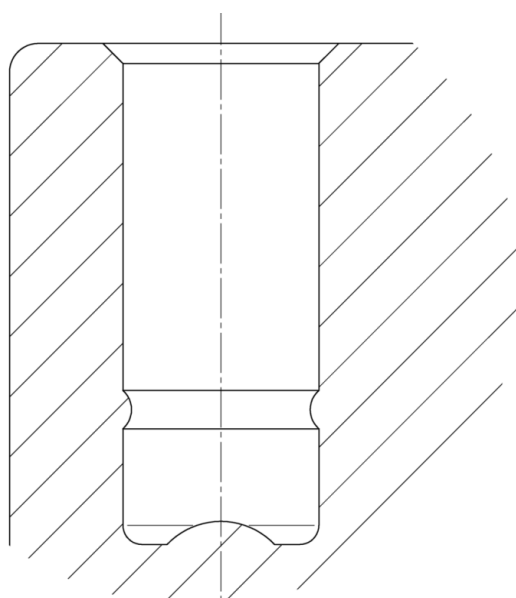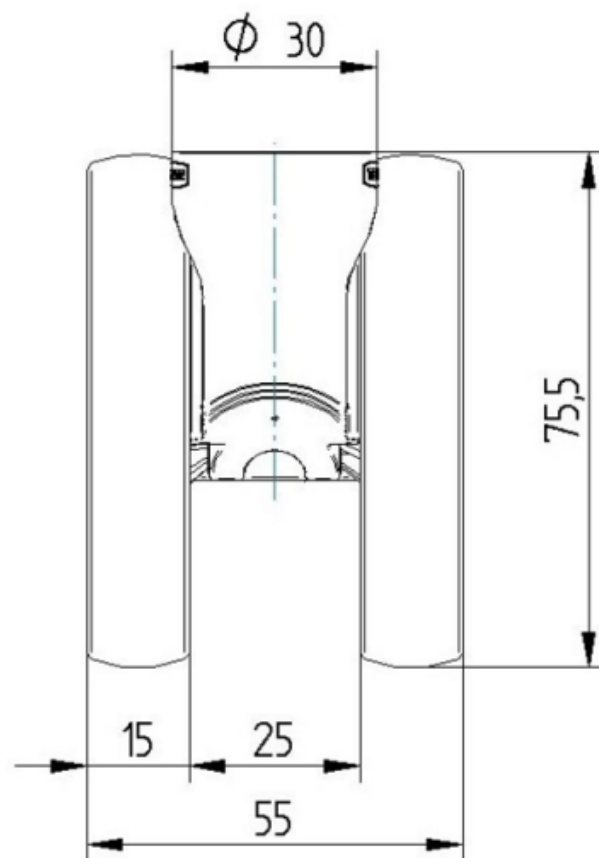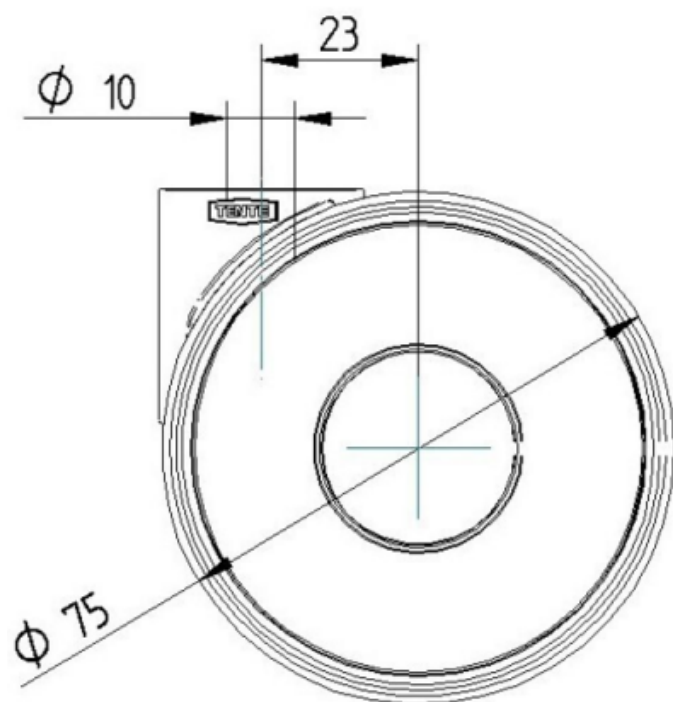

ドイツデ  
ザイナー  
クラブ



インター  
ツム賞



IFデザイ  
ン賞