

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	540 kg
6km/hの耐荷重	450 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	900 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	1.12 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	鋼鉄、重量系
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	グレー/ノンマーキング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショアA

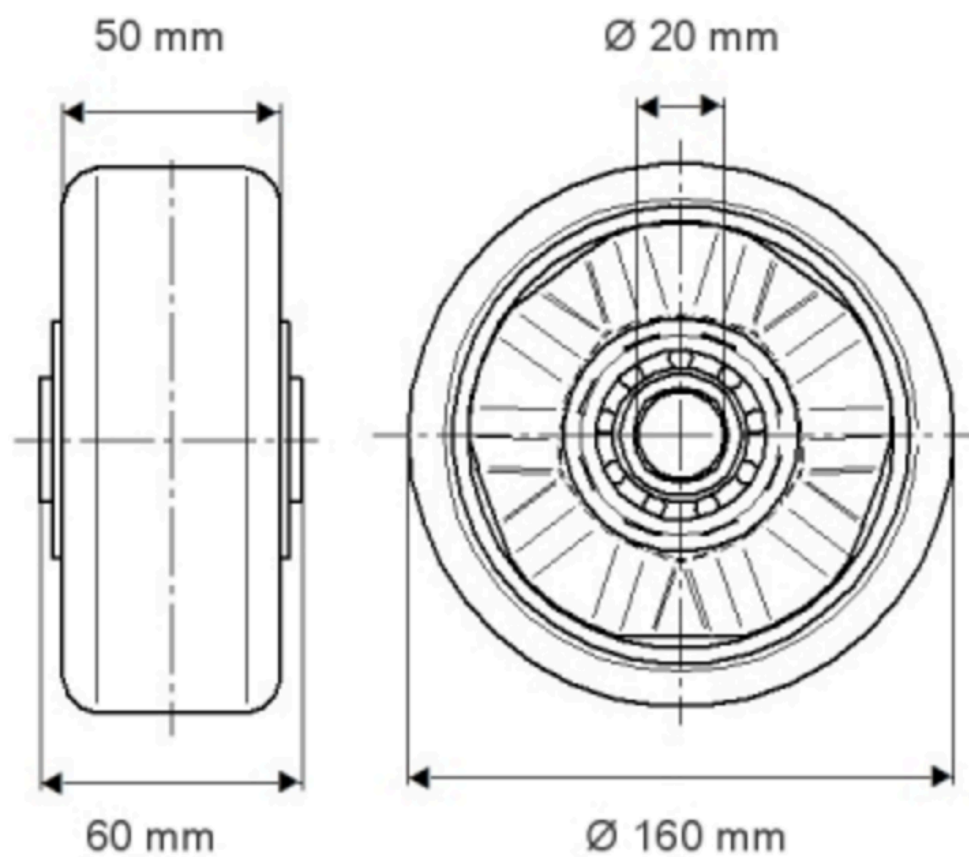


ELASTECH

SFP 160x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322700

注文番号 00830558

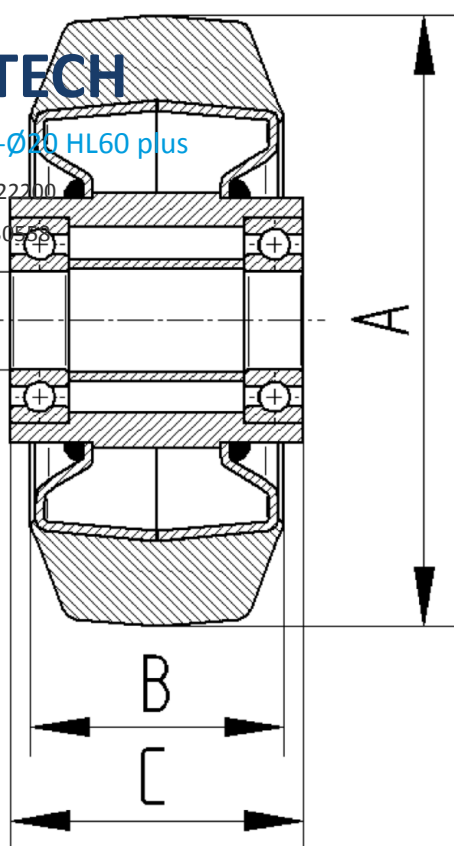

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.