


NOVATECH

RK.ETP085X55-Ø47X12,5

EAN 4031582369564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

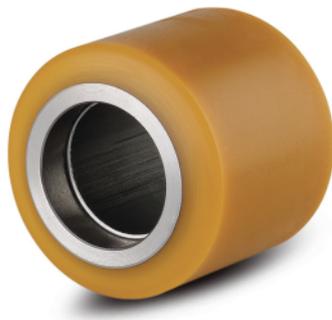

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------|
| 製品名 | Novatech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 3km/hの耐荷重 | 550 kg |
| 静荷重 | 1100 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C |

車輪

| | |
|-------------|-------------|
| 本体材質 | 未定義 |
| トレッド材質 | ポリプロピレン、ソフト |
| 直径 | 85 mm |
| トレッド幅 | 55 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA |
| ボールベアリング径 | 47 mm |
| ボールベアリング幅 | 12.5 mm |

NOVATECH

RK.ETP085X55-Ø47X12,5

EAN 4031582369564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

