


## NOVATECH

RK.ETP085X55-Ø47X12,5

EAN 4031582369564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

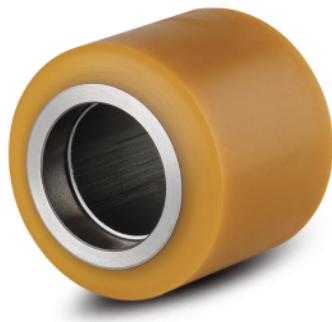

画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	550 kg
静荷重	1100 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C

## 車輪

本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	85 mm
トレッド幅	55 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
ボールベアリング径	47 mm
ボールベアリング幅	12.5 mm

# NOVATECH

RK.ETP085X55-Ø47X12,5

EAN 4031582369564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

