

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL7001 Kick 3000

EAN 4031582454031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

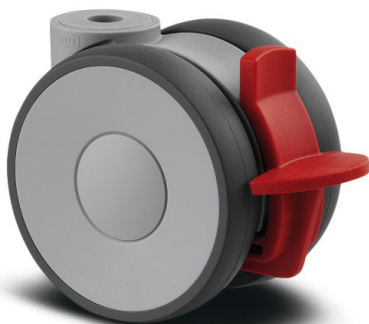


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea low height
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	90 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	180 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	78 mm
Gesamtbreite	58 mm
Gesamtgewicht	0,25 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Farbe	Silbergrau (RAL7001)
Ausladung	23 mm
Schwenkradius	78 mm
Störkreis	156 mm
Dom Durchmesser	30 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	8 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL7001 Kick 3000

EAN 4031582454031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award