

NOVATECH

ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582329629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	640 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	2.15 kg

ARO

Tread profile	convexo
Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris tráfico A (RAL7042)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	250 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	80 Shore A

NOVATECH


ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582329629

Número de pedido 00835104
Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

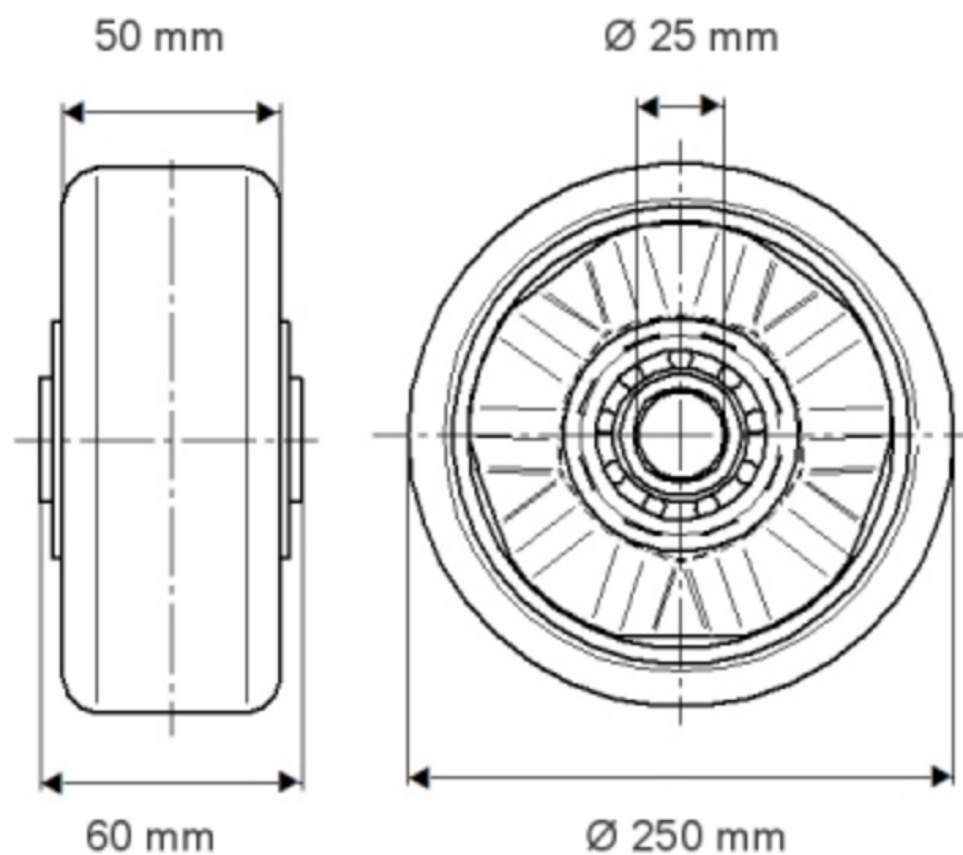


NOVATECH

ITP 250x50-Ø25-H160-soft cv

EAN 4031582329629

Número de pedido 00835104

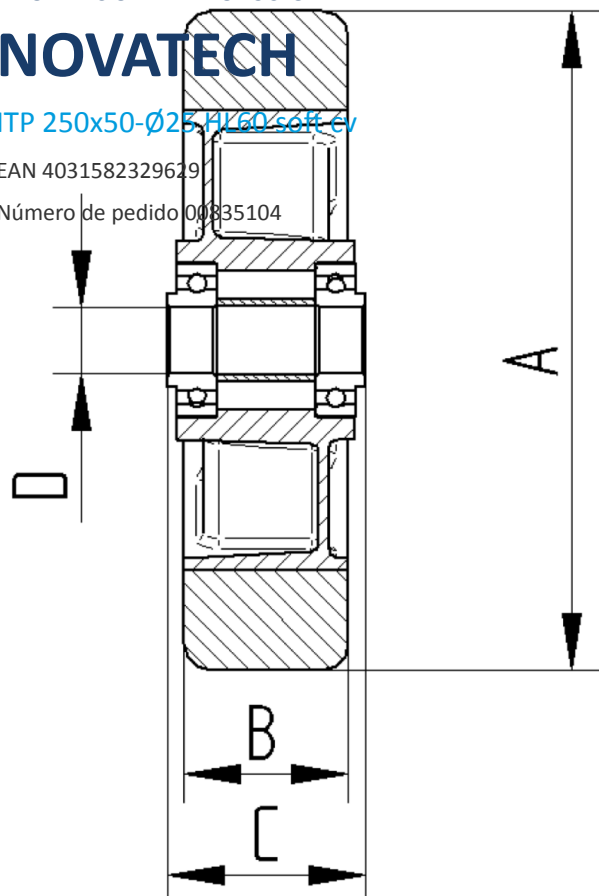

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.