

NOVATECH

ITP 250x55-Ø20 HL66

EAN 4031582070347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE


Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	800 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	2000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	2,34 kg

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	55 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	66 mm
Breite des Radkörpers	55 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

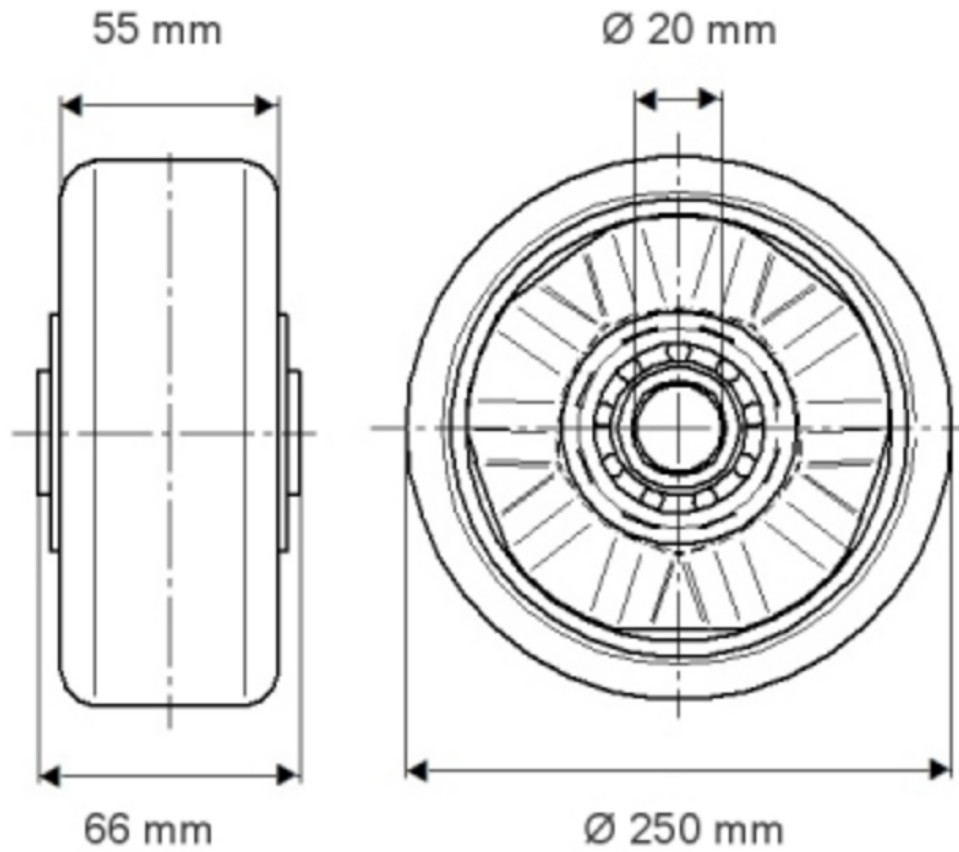


NOVATECH

ITP 250x55-020 HL66

EAN 403158207054

Bestellnummer 00834555

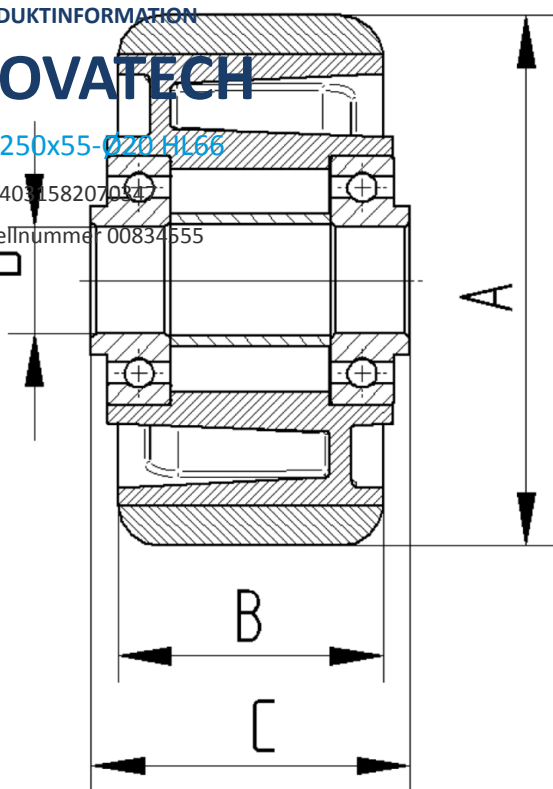

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.