

DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	4200 kg
6km/hの耐荷重	3500 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	8400 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	3.89 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、超重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	250 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	40 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD
ベアリングタイプ	6308

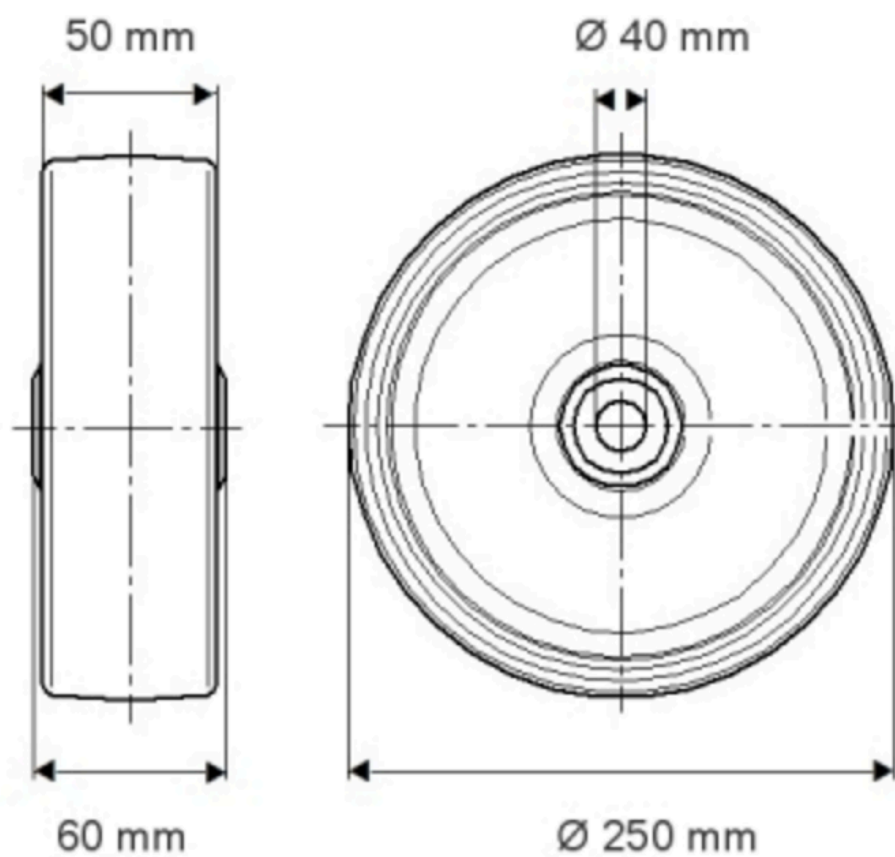


DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

注文番号 00804031

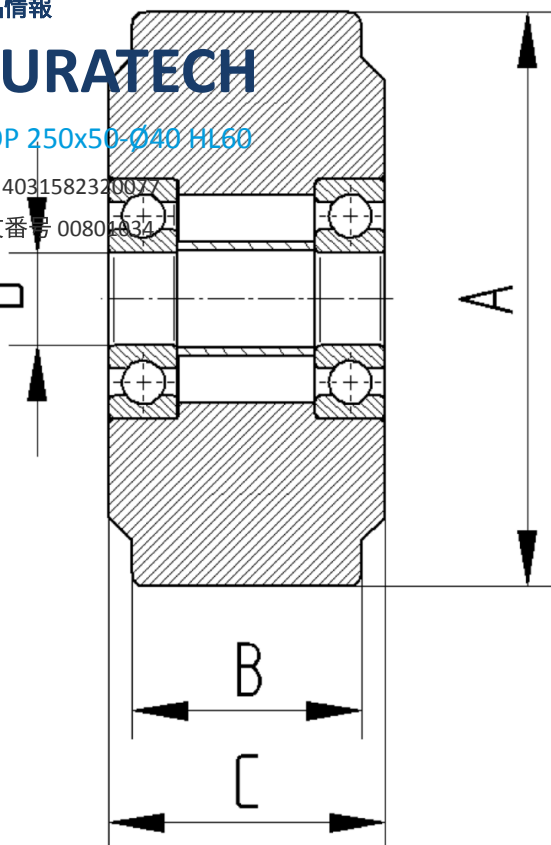

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.