

# INTEGRAL TWIN

2944UAP100R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302523

Bestellnummer 00060462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktname                 | Integral twin                                            |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12531 - Krankenbettenrollen                            |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 125 kg                                                   |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 125 kg                                                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 375 kg                                                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                                                   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                                    |
| Bauhöhe                     | 129 mm                                                   |
| Gesamtbreite                | 63 mm                                                    |
| Gesamtgewicht               | 1,042 kg                                                 |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd                     |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Radfarbe                 | Grauweiß (RAL9002)     |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 100 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 15 mm                  |
| Breite des Radkörpers    | 15 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D             |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Stahlblech, mittel   |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 31 mm                |
| Schwenkradius   | 85 mm                |
| Störkreis       | 170 mm               |
| Dom Durchmesser | 61,5 mm              |

## BEFESTIGUNG

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Befestigungsart                       | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken |
| Zapfen Durchmesser                    | 28 mm                                       |
| Zapfenlänge                           | 96 mm                                       |
| Gewindeposition im Zapfen             | 19 mm                                       |
| Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 4                                           |

German  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN


2944UAP100R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302523  
Bestellnummer 00060462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

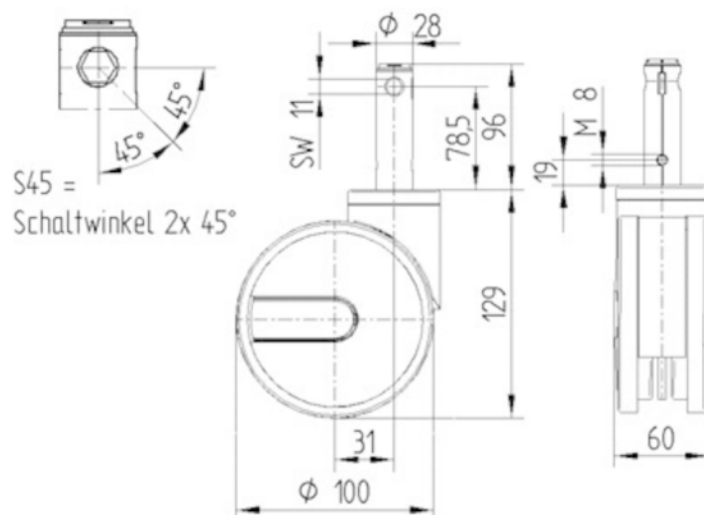

German  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award