


NOVATECH

ETP 075X62-Ø20 HL62

EAN 4031582318494



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

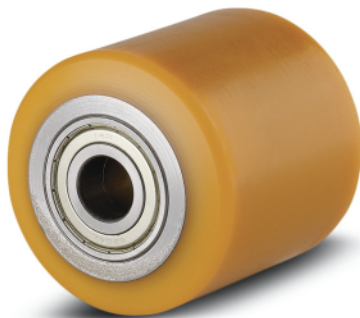

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------|
| 製品名 | Novatech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 550 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 440 kg |
| 静荷重 | 1100 kg |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 総重量 | 0.827 kg |

車輪

| | |
|-------------|-------------------|
| 本体材質 | 鋼鉄 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 62 mm |
| 車軸穴径 | 20 mm |
| ハブの長さ | 62 mm |
| ボディ幅 | 62 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD |
| ベアリングタイプ | 6204 |

NOVATECH

ETP 075X62-Ø20 HL62

EAN 4031582318494



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

