

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218
Bestellnummer 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

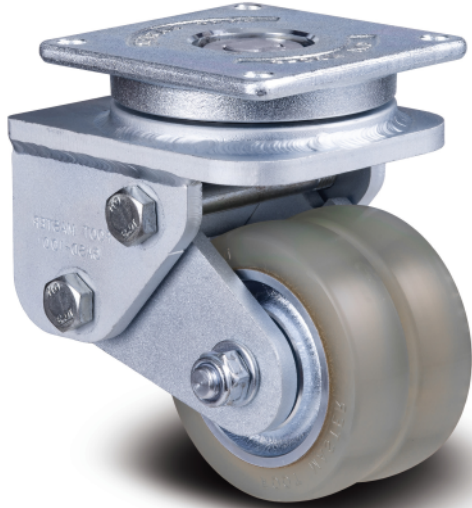


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

GEHÄUSE

Ausladung	32 mm
Schwenkradius	90 mm
Störkreis	180 mm
Dom Durchmesser	112 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	112 mm
Plattenbreite	112 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	92 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	92 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	310 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	150 mm
Gesamtbreite	128 mm
Gesamtgewicht	8,45 kg

RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218
Bestellnummer 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

