

ELASTECH

IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	350 kg
6km/hの耐荷重	280 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	700 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	1.2 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	アルミニウム
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、 加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	68 ショアA




ELASTECH

IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811

注文番号 00805130

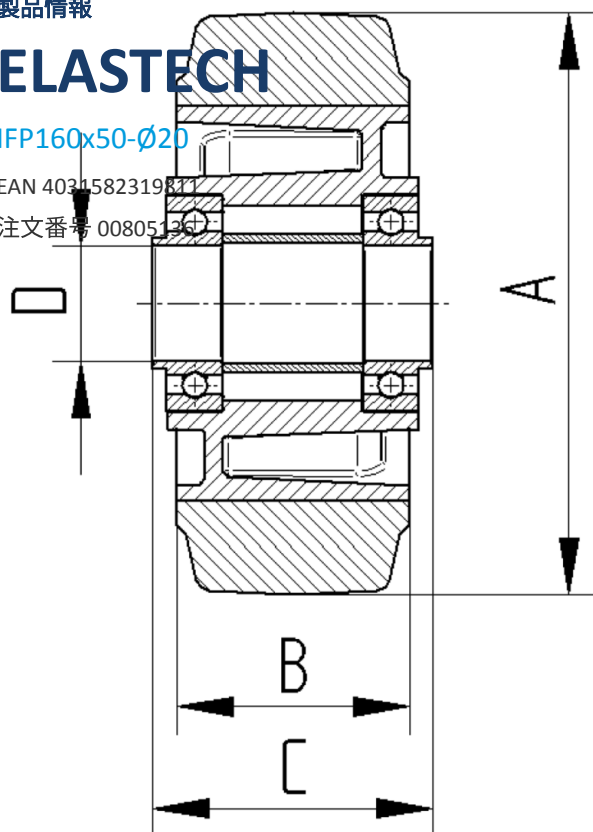

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.