

NOVATECH

ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582329629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	800 kg
6km/hの耐荷重	640 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	2.15 kg

車輪

Tread profile	凸型
Tread hardness	柔らかい
本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	トラフィックグレーA (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	250 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

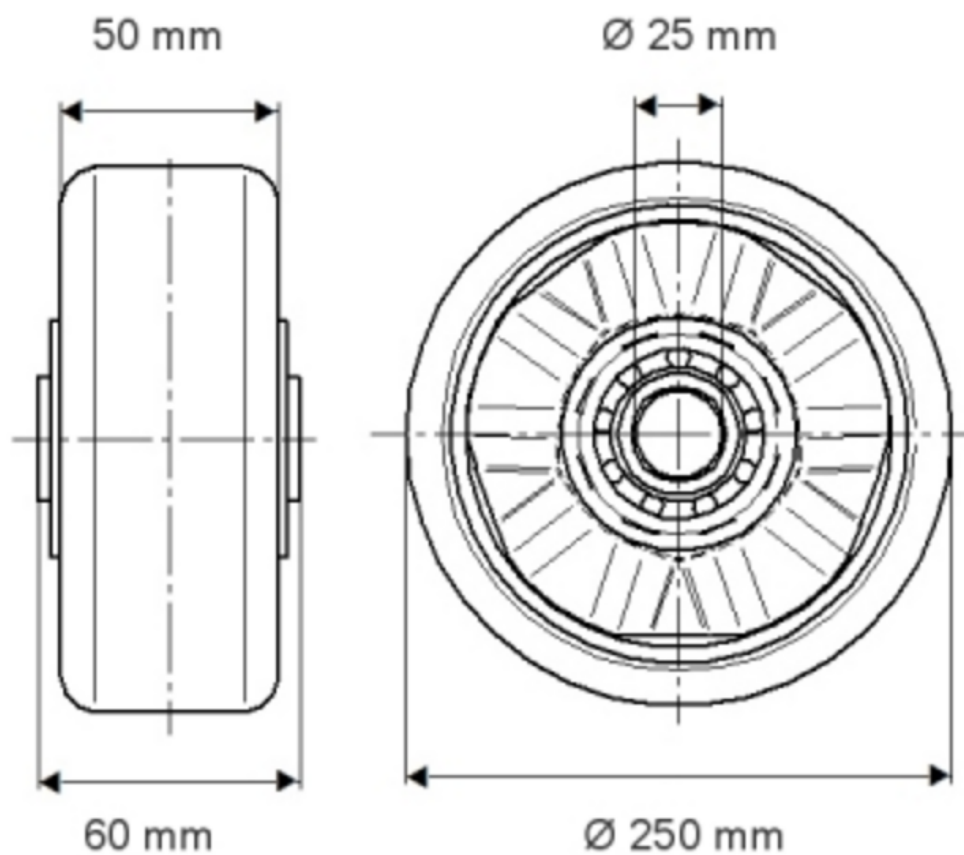


NOVATECH

ITP 250x50-Ø25-H160-soft cv

EAN 4031582329629

注文番号 00835104

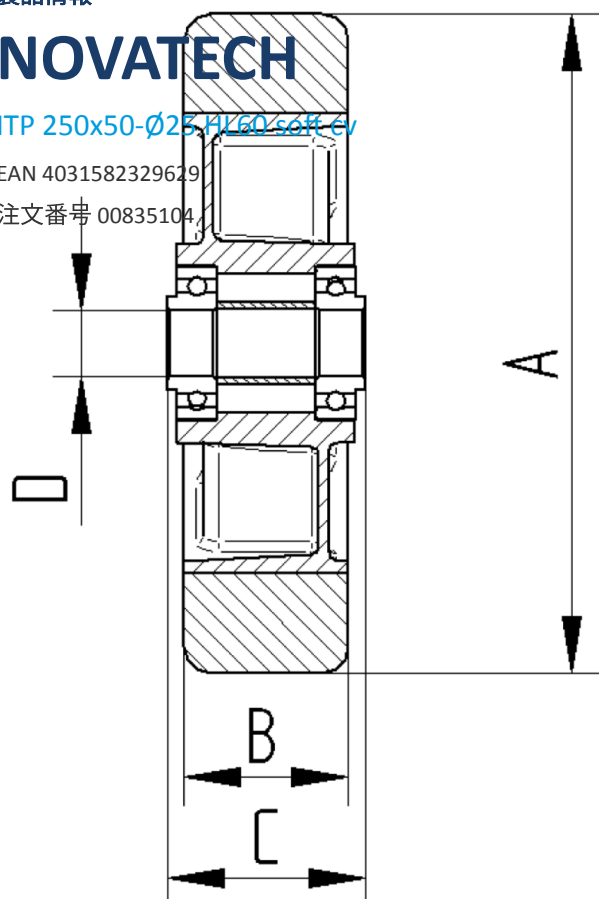

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.