

ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	75 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	0,92 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	41 mm
Schwenkradius	123 mm
Störkreis	246 mm
Dom Durchmesser	75 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Gleitlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kleine rechteckige Platte
Plattenlänge	105 mm
Plattenbreite	80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA

3477PVO100P62



EAN 4031582305609

Bestellnummer 00004012
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu

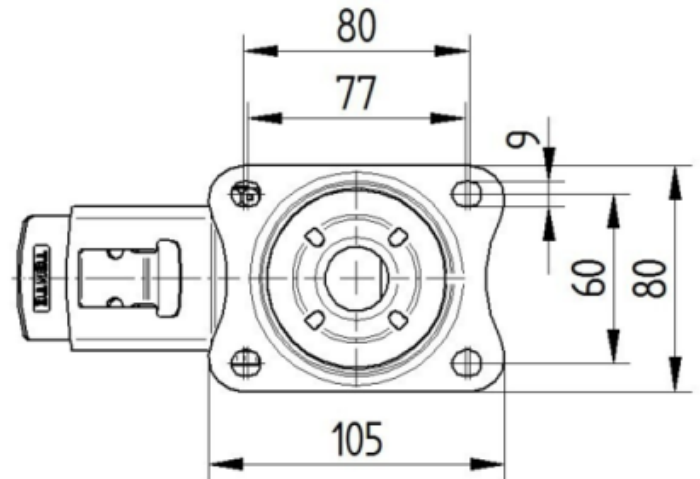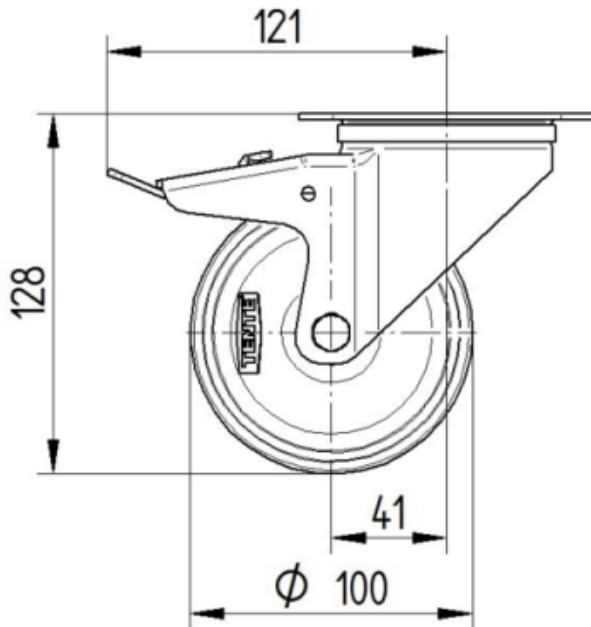

Platte 3470-080P62-105x80

