

SUPRATECH

PJP125X40-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

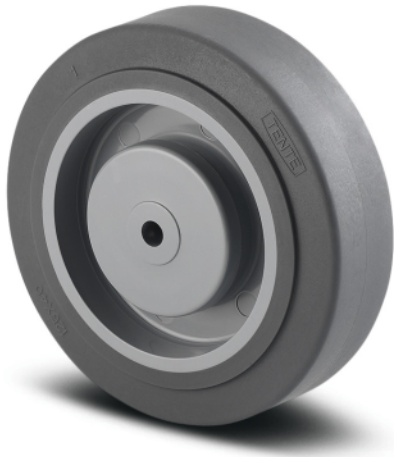


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Supratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	180 kg
Statische Tragfähigkeit	360 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,24 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
	weich
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	45 mm
Härte der Lauffläche (A)	65 Shore A

SUPRATECH

PJP125X40-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

