

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea low height
CO2排出量（スコープ3）	0.71
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	90 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	180 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	78 mm
全幅	58 mm
総重量	0.21 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	シルバーグレー（RAL7001）
オフセット	23 mm
旋回半径	60.5 mm
旋回径	121 mm
ドーム径	30 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
トレッド色	スレートグレー（RAL7015）
車輪色	スレートグレー（RAL7015）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	15 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	10 mm

ドイツ
デザイナー
クラブインター
zum 賞product
design
awardIFデザイ
ン賞

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001


EAN 4031582373004

注文番号 00770589

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

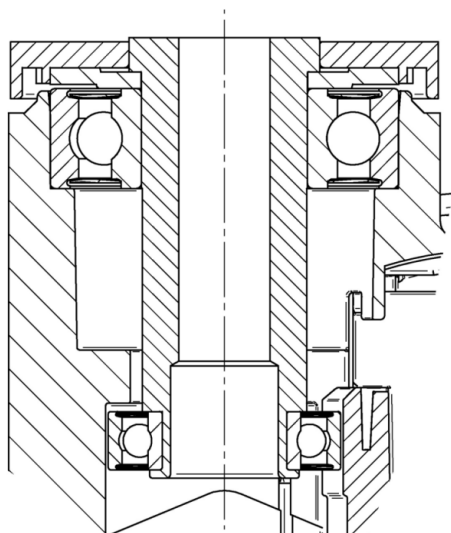

ドイツデ
ザイナー
クラブ



インター
ツム賞



product
design
award

IFデザイ
ン賞