

LINEA LIGHT

A920PJI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●○○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Linea light
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	60 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	120 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	75.5 mm
全幅	55 mm
総重量	0.15 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	シルバークレー (RAL7001)
オフセット	23 mm
旋回半径	65 mm
旋回径	130 mm
ドーム径	30 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

ドイツ
デザイナー
クラブインター
zum 賞product
design
awardIFデザイ
ン賞

LINEA LIGHT


A920PJ1075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

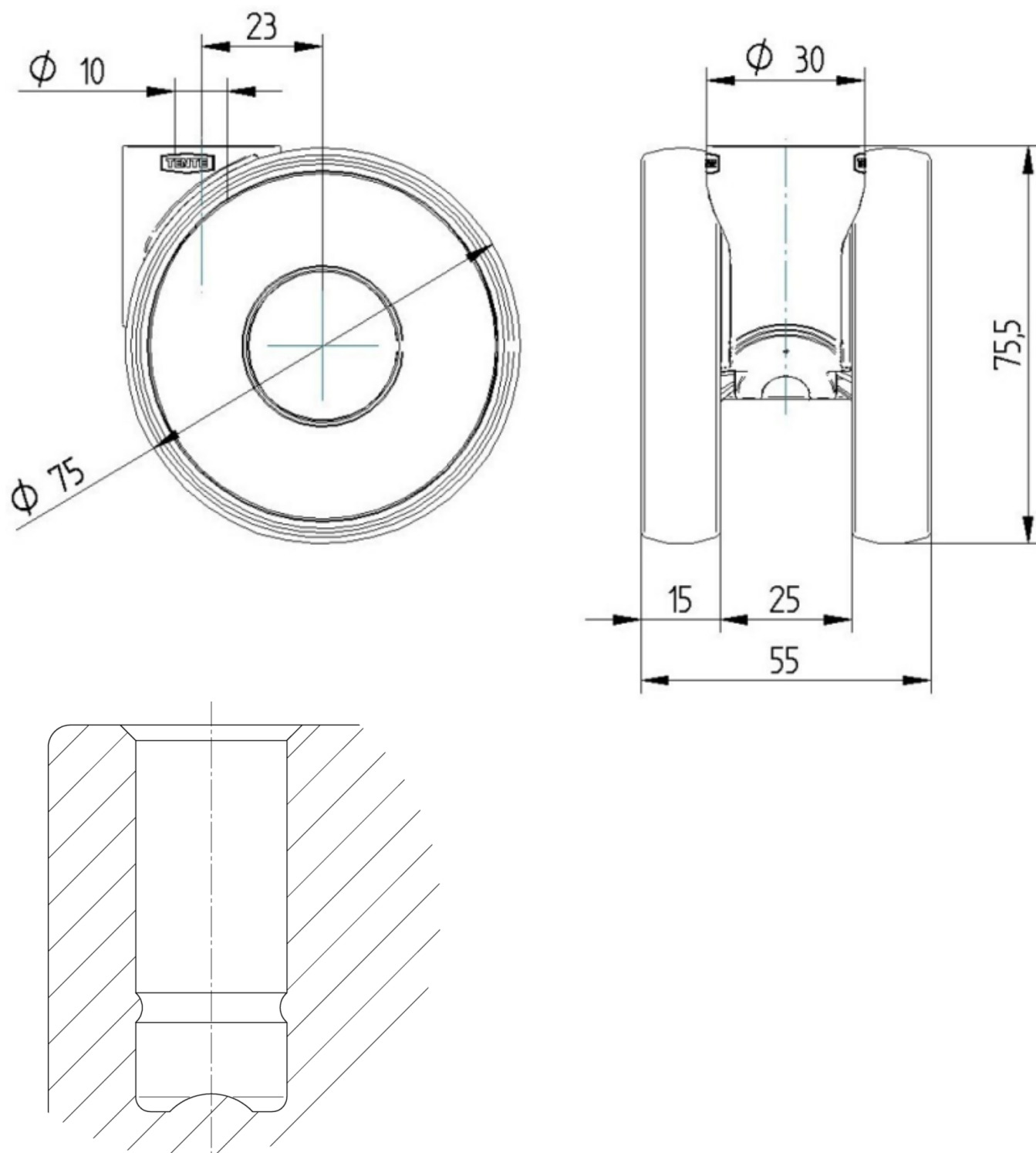

ドイツデ
ザイナー
クラブ



インター
ツム賞



product
design
award

IFデザイ
ン賞