

LUMINA

5520PJ050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	71,5 mm
Lățime totală	54,3 mm
Greutate totală	0,1 kg
Tip față	Urs

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	8,5 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Offset	20 mm
Raza de pivotare	60 mm
Interferență pivotantă	120 mm
Diametru cupolă	23 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

Premiul pentru
Design Red Dot


LUMINA

5520PJ050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

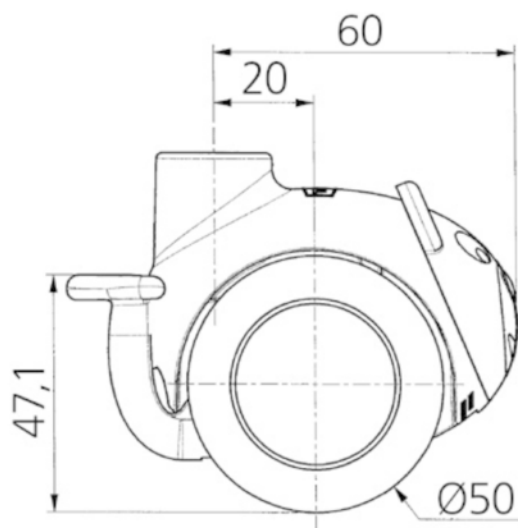

Premiul pentru
Design Red Dot