


LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

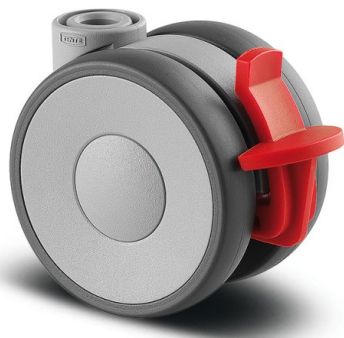

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea light
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	60 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	120 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	68 mm
全幅	46 mm
総重量	0.11 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	67 mm
旋回径	134 mm
ドーム径	23 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	13.9 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

ドイツ
デザイナー
クラブインター
ツム賞IFデザイ
ン賞

LINEA LIGHT


5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

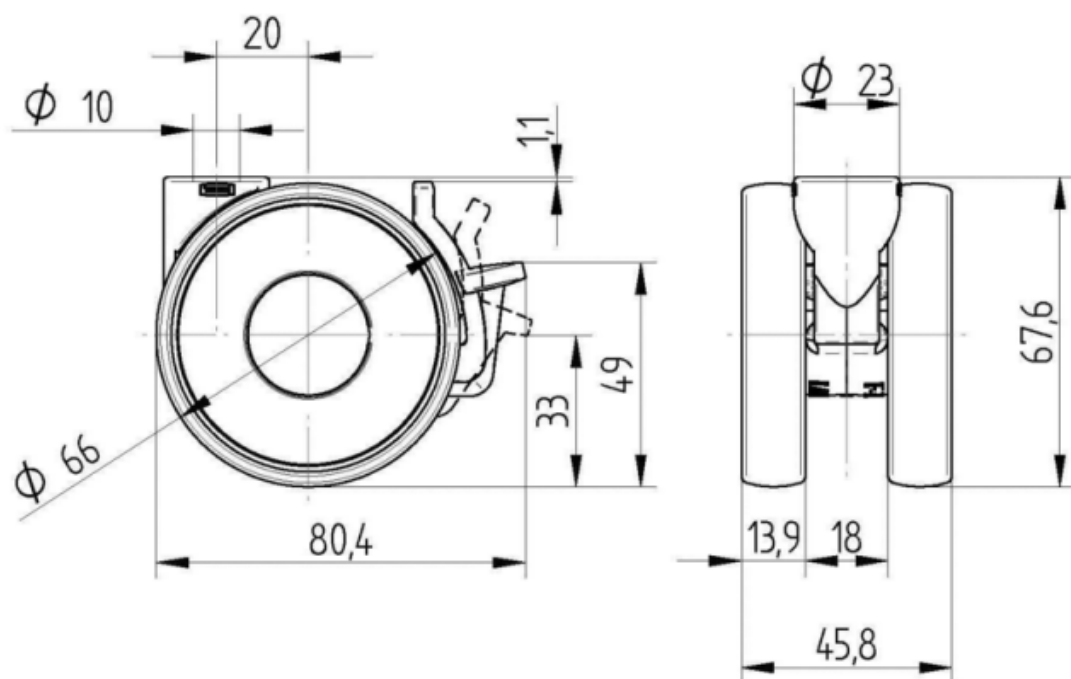

ドイツ
デザイナー
クラブ



インター
ツム賞



product
design
award

IFデザイ
ン賞